

# Datenblatt | Artikelnummer: 788-506

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 24 V; 1 Wechsler;  
Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite



[www.wago.com/788-506](http://www.wago.com/788-506)




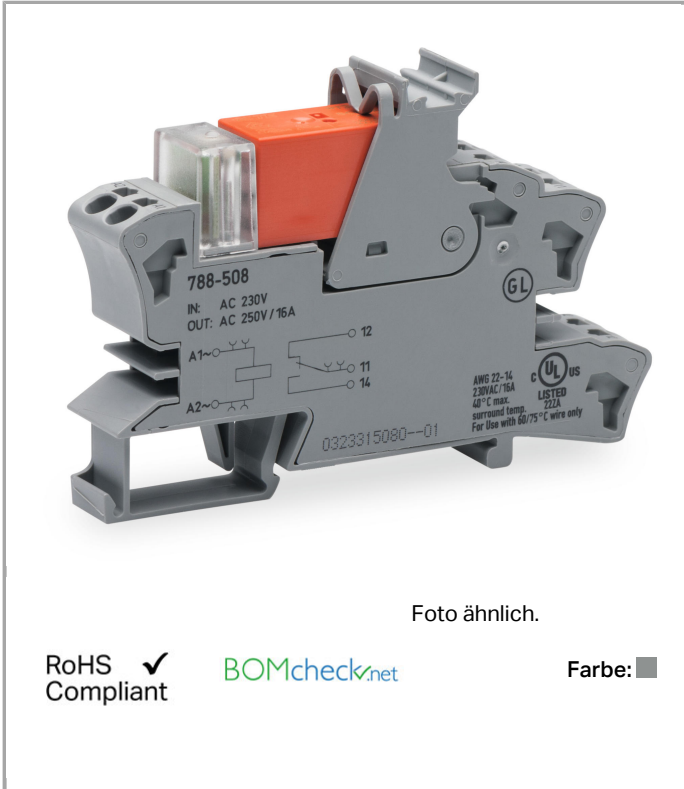


Foto ähnlich.

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Farbe: ■

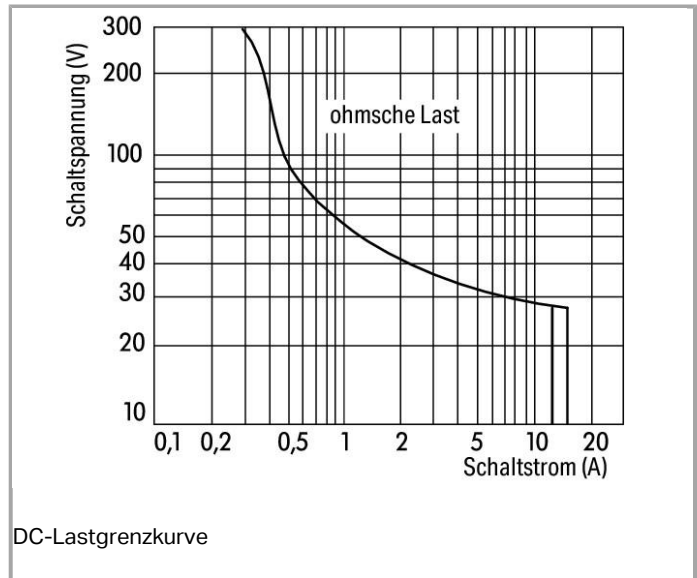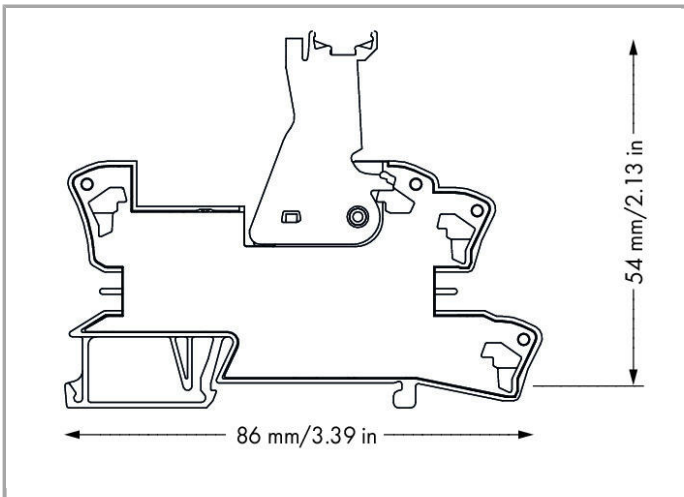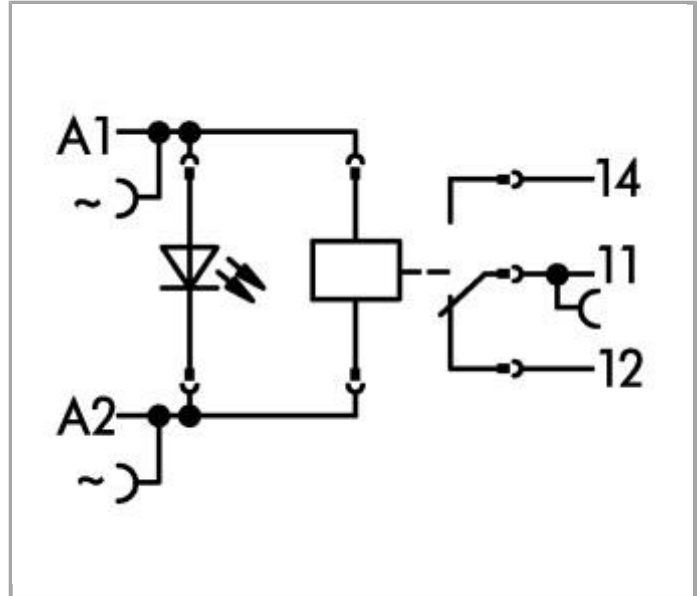

DC-Lastgrenzkurve

## Artikelbeschreibung

Hinweis:

—

- Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
- Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereichten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z.B. 209-191) zu verwenden.
- Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

## Daten

### Technische Daten

#### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	AC 24 V
Eingangsspannungsbereich	$\pm 10\%$
Eingangsnennstrom bei $U_N$	34 mA

#### Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	1
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgNi 90/10
Grenzdauerstrom	16 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	4 s (AC) 30 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 4000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Schaltvermögen	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Empfohlene Minimallast	12 V / 10 mA
Ansprechzeit typ.	8 ms
Rückfallzeit typ.	6 ms
Prellzeit typ.	6 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	$30 \times 10^3$ Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	$30 \times 10^6$ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit mit Last/ohne Last max.	$6 \text{ min}^{-1}$ / $1200 \text{ min}^{-1}$

#### Signalisierung

Statusanzeige	LED rot
---------------	---------

#### Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	$5 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	$5 \text{ kV}_{\text{eff}}$

Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV <sub>eff</sub>
Schutzart	IP20

### Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

### Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	54 mm / 2.126 inch
Tiefe	86 mm / 3.386 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	46.378 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	3

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508
---------------------	--

### Elementarrelais

WAGO Elementarrelais	788-170
----------------------	---------



### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454424121
Zolltarifnummer	85364900990

Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

## Zulassungen / Zertifikate

### Schiff Zulassungen






Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAA00001D1
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statkow	TE/1989/880590/13

















### UL-Zulassungen
















Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Sec.6
















## Passende Produkte

### Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>

	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 209-128</b> Adapter	<a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>
	<b>Art-Nr.: 209-183</b> Einsteckschild	<a href="http://www.wago.com/209-183">www.wago.com/209-183</a>
	<b>Art-Nr.: 210-110</b> Faserschreiber	<a href="http://www.wago.com/210-110">www.wago.com/210-110</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-501/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>

	<b>Art-Nr.: 793-502/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>

	<b>Art-Nr.: 793-503/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-506</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>



**Art-Nr.: 793-506/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-506/000-005](http://www.wago.com/793-506/000-005)



**Art-Nr.: 793-506/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-506/000-006](http://www.wago.com/793-506/000-006)



**Art-Nr.: 793-506/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-506/000-012](http://www.wago.com/793-506/000-012)



**Art-Nr.: 793-506/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-506/000-017](http://www.wago.com/793-506/000-017)



**Art-Nr.: 793-5501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Art-Nr.: 793-5501/000-014**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Art-Nr.: 793-566**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)





**Art-Nr.: 793-566/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)



**Art-Nr.: 793-566/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)



**Art-Nr.: 793-566/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)



**Art-Nr.: 793-566/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)



**Art-Nr.: 793-566/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)



**Art-Nr.: 793-566/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)



**Art-Nr.: 793-566/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)



**Art-Nr.: 793-566/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 209-145**  
Gruppenschildträger

[www.wago.com/209-145](http://www.wago.com/209-145)



**Art-Nr.: 209-184**  
Schutzstreifen

[www.wago.com/209-184](http://www.wago.com/209-184)



**Art-Nr.: 249-105**  
Gruppenschildträger

[www.wago.com/249-105](http://www.wago.com/249-105)



**Art-Nr.: 788-123**  
Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot

[www.wago.com/788-123](http://www.wago.com/788-123)



**Art-Nr.: 788-148**  
Filtermodul; RC-Filterglied; Nennspannung AC 230 V

[www.wago.com/788-148](http://www.wago.com/788-148)



**Art-Nr.: 788-170**  
Elementarrelais; Eingangsnennspannung AC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 16 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

[www.wago.com/788-170](http://www.wago.com/788-170)





#### Aderendhülse








**Art-Nr.: 216-241**  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)


**Art-Nr.: 216-242**

	Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Art-Nr.: 216-243</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>Art-Nr.: 216-244</b> Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>Art-Nr.: 216-542</b> Twin-Aderendhülse; Hülse für 2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 2 x 18; rot isoliert; 12 mm lang	<a href="http://www.wago.com/216-542">www.wago.com/216-542</a>

#### Brücker

	<b>Art-Nr.: 788-118</b> Brückungskamm; 2-fach (1-3); isoliert	<a href="http://www.wago.com/788-118">www.wago.com/788-118</a>
	<b>Art-Nr.: 859-402</b> Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	<a href="http://www.wago.com/859-402">www.wago.com/859-402</a>
	<b>Art-Nr.: 859-402/000-005</b> Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-005">www.wago.com/859-402/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 859-402/000-006</b> Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-006">www.wago.com/859-402/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 859-402/000-029</b> Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-029">www.wago.com/859-402/000-029</a>

#### Werkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
--	--	--

#### Downloads

##### Dokumentation

##### Ausschreibungstext

788-506 Relaisbaustein	Jan 15, 2016	DOC 28,2 kB	Download
---------------------------	--------------	----------------	----------

##### Beipackzettel

Stecksockel mit Relais bzw. SSR	Sep 28, 2015	PDF 2,1 MB	Download
---------------------------------	--------------	---------------	----------

##### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	PDF	Download
---	---------	-----	----------



Oct 15, 2018

269,1 kB

---

**smartDATA**

**CAD Daten**

3D Download 788-506

URL

Download

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.