


Optische Sensoren

OGS100

OGS-00KG/US
Einweglichtschranke
Gewindebauform M18 x 1
Steckverbindung
Sender

Reichweite 8m

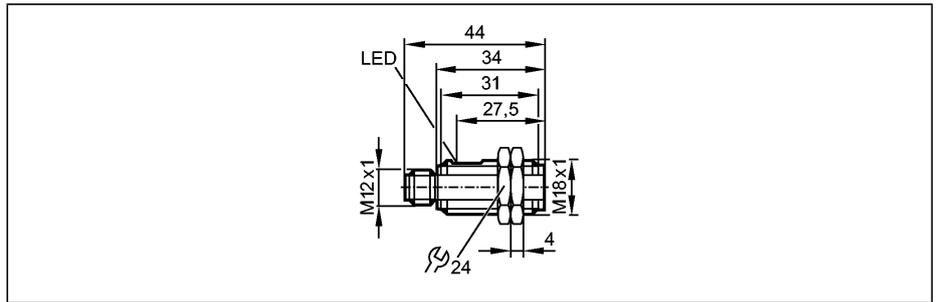

Made in Germany

Elektrische Ausführung

Lichtfleckdurchmesser	[mm]
Betriebsspannung	[V]
Verpolungsschutz	
Stromaufnahme	[mA]
Lichtart	
Umgebungstemperatur	[°C]
Schutzart, Schutzklasse	
EMV	
Gehäusewerkstoffe	
Optikwerkstoff	
Funktionsanzeige	
Betrieb	LED
Anschluss	
Gewicht	[kg]
Bemerkungen	
Zubehör (mitgeliefert)	

DC

600 (bei maximaler Reichweite)
10...30 DC
ja
20
Rotlicht 645 nm
-25...60
IP 67 *), III
EN 60947-5-2
Gehäuse: ABS
PMMA
grün
M12-Steckverbindung
0,015
*) in Verbindung mit entsprechendem Stecker
2 Befestigungsmuttern

Anschlussbelegung

