

LINEARMAGNET

Lamellenmagnet

ziehend /drückend nutzbar


sehr kräftig

extrem stabil

ITS-LL 3833

M

Bauform

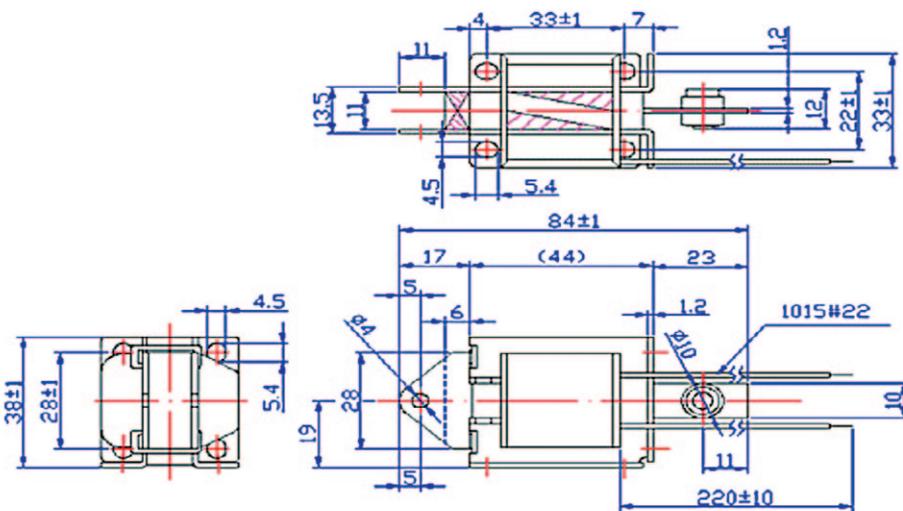

Beschreibung

Stabiler Linearmagnet in Rahmenbauweise und für den Wechselstrombetrieb gebaut.

Sind für grössere Kräfte von 5 N gebaut bis 60 N gebaut.

Spulendaten

Frequenzbereich: 50 – 60 HZ

Nennkraft (N): 5

Nennhub (mm): 10

Lange x Breite x Höhe (mm): 84 x 33 x 38

Nennspannung (VAC)	Einschaltstrom (A)	Haltestrom (A)
110	1,10	0.23
220	0,65	0.12

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)