

LINEARMAGNET

Rahmenmagnet bistabil

hält zwei Lagen stabil


sehr klein

ideal zur Überbestromung

ITS-LX 2218

M

Bauform

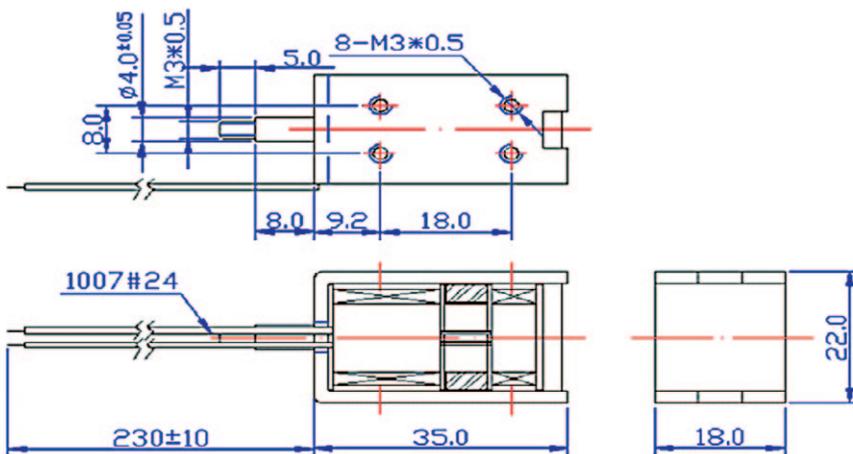

Beschreibung

Bistabiler Linearmagnet in Rahmenbauweise. Durch die zwei Lagen in denen er stromlos verharren kann ist er ideal für Verriegelungen die keine feste Stromquelle haben.

Spulendaten

Weg Version 1: 6 mm

Weg Version 2: 10 mm

Watt: 53

eingefahren (unbestromt): 20 N

ausgefahren (unbestromt): 5 N

Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)