



Stecksocket für Kleinschaltrelais und Optokoppler

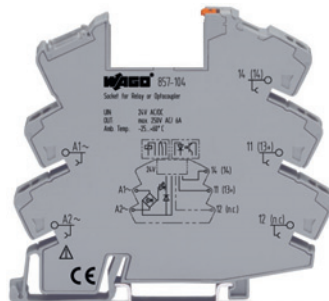

	Stecksocket für Kleinschaltrelais und Optokoppler	
--	--	--

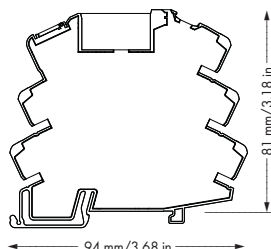

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
JUMPFLEX® - Stecksocket für Kleinschaltrelais und Optokoppler, AC/DC 24 V für TS 35	857-104	1
JUMPFLEX® - Stecksocket für Kleinschaltrelais und Optokoppler, AC/DC 110 V für TS 35	857-107	1
JUMPFLEX® - Stecksocket für Kleinschaltrelais und Optokoppler, AC/DC 230 V für TS 35	857-108	1

Technische Daten		Zubehör siehe Seite 52 + 62 ... 63
Statusanzeige	LED gelb	
Betriebstemperatur	-25 °C ... +60 °C	
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C	
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 81 x 94	
Anschluss-technik	Höhe ab Oberkante Tragschiene CAGE CLAMP®S	
Querschnitte	eindrätig: 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12 feindrätig: 0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12	
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0.37 in	

Zuordnung Stecksocket / Ersatzrelais / Ersatzoptokoppler				
	Eingangsnennspannung	Bestell-Nr.	Stecksocket	Ersatzrelais bzw. Optokoppler
Kleinschaltrelais	12 V DC	857-303	857-103	857-150
	24 V DC	857-304	857-104	857-152
	48 V DC	857-305	857-105	857-154
	60 V DC	857-306	857-106	857-155
	110 V DC	857-307	857-107	857-155
	220 V DC	857-308	857-108	857-155
	24 V AC/DC	857-354	857-104	857-152
	115 V AC/DC	857-357	857-107	857-155
	230 V AC/DC	857-358	857-108	857-155
	Kleinschaltrelais mit Goldkontakten	24 V DC	857-314	857-104
110 V DC		857-317	857-107	857-157
220 V DC		857-318	857-108	857-157
24 V AC/DC		857-364	857-104	857-153
115 V AC/DC		857-367	857-107	857-157
230 V AC/DC		857-368	857-108	857-157
24 V DC		857-704	857-104	857-164
115 V AC/DC		857-707	857-107	857-165
Solid-State-Relais	230 V AC/DC	857-708	857-108	857-165
	24 V DC	857-714	857-104	857-167
	115 V AC/DC	857-717	857-107	857-168
	230 V AC/DC	857-718	857-108	857-168
	24 V DC	857-724	857-104	857-161
	115 V AC/DC	857-727	857-107	857-162
	230 V AC/DC	857-728	857-108	857-162