

## Relaissockel für Industrierelais 2 und 4 Wechsler für TS 35

Artikelnummer: 858-100



Relaissockel für Industrierelais 2 und 4 Wechsler für TS 35 Frontverdrahtung CAGE CLAMP®S-Anschluss horizontale Bauform

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Lieferanten-Art.-Nr.	858-100
EAN	4045454909154
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenbestellnummer	

### Anmerkungen

**Hinweis:** Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und Kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

**Normen / Bestimmungen:** IEC 60664 / IEC 60664A / DIN VDE 0110 Verschmutzungsgrad 2  
Überspannungskategorie 2

### Technische Daten


Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstossspannung (1) [kV]	4 [kV]
Spannungsfestigkeit	4 kV (relaisabhängig)
Gerätetyp	858-100
Max. Schaltspannung	AC 250 V

Technische Daten	
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4000 VA
Nennbetriebsart	100 % ED
Eingangsnennspannung ( $U_{N}$ )	Relaisabhängig; max. AC 250 V
Max. Dauerstrom	4 x 8 A (4 Wechsler); 2 x 12 A (2 Wechsler)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C (relaisabhängig)
Schutzart	IP 20
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von (1) [mm <sup>2</sup> ]	0,34 [mm <sup>2</sup> ]
Querschnitt bis (1) [mm <sup>2</sup> ]	1,5 [mm <sup>2</sup> ]
Querschnitt von (1) [AWG]	22 [AWG]
Querschnitt bis (1) [AWG]	16 [AWG]
Querschnitt bis (2) [mm <sup>2</sup> ]	2,5 [mm <sup>2</sup> ]
Abisolierlaenge von (1) [mm]	9 [mm]
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	10 [mm]
Abisolierlaenge (1) [in]	0,37 [in]
Brandlast [MJ]	1,091 [MJ]
Gewicht [g]	60 [g]
Breite [mm]	31 [mm]
Breite [in]	1,22 [in]
Höhe [mm]	39 [mm]
Hoehe [in]	1,535 [in]
Tiefe [mm]	97 [mm]
Tiefe [in]	3,819 [in]
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Anschlussstechnik (Kurzbezeichnung)	CCS
Geschäftsbereich	Automation

Approbationen					
ArtikelNr	Zulassungsstelle	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm <sup>2</sup> , AWG]

Bilder & Zeichnungen
Detailbilder

## Bilder &amp; Zeichnungen

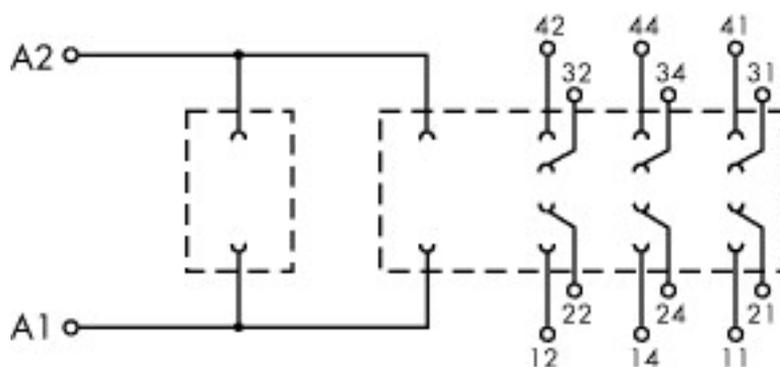

## Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: 0571/887-0  
 Fax: 0571/887-169  
<http://www.wago.com>



© 2011 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.