

Druckansicht: Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel;  
Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige - Artikelnummer: 288-153

**WAGO**® online catalog / eShop

**Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel; Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige**



Artikelnummer: 288-153

Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel; Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	288-153
GTIN / EAN	4045454580933
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen

Passende Relais (Beispiele): Schrack ZL 4; Siemens V 23 154; Siemens V 23 162; SDS K 4; P + B R 10; Aromat K

### Technische Daten

#### Sonstiges

Anschlussstechnik	WAGO Serie 236
Nennstrom [A]	5 [A]
Relaisfassung	14-polig
Betriebsspannung (abhängig von der Spulenspannung des Relais)	max. AC / DC 250 V
Max. Spulenstrom der LED-Ausführung [mA]	25 [mA]
Anschlussstechnik (1)	CAGE CLAMP®

Druckansicht: Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel;  
Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige - Artikelnummer: 288-153

<b>Technische Daten</b>	
<i>Querschnitt von (1) [mm<sup>2</sup>]</i>	<i>0.08 [mm<sup>2</sup>]</i>
<i>Querschnitt bis (1) [mm<sup>2</sup>]</i>	<i>2.5 [mm<sup>2</sup>]</i>
<i>Querschnitt von (1) [AWG]</i>	<i>28 [AWG]</i>
<i>Querschnitt bis (1) [AWG]</i>	<i>12 [AWG]</i>
<i>Abisolierlänge von (1) [mm]</i>	<i>5 [mm]</i>
<i>Abisolierlänge bis (1) [mm]</i>	<i>6 [mm]</i>
<i>Abisolierlänge (1) [in]</i>	<i>0.22 [in]</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>28.92 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>42.5 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>1.673 [in]</i>
<i>Höhe [mm]</i>	<i>32 [mm]</i>
<i>Höhe [in]</i>	<i>1.26 [in]</i>
<i>Tiefe [mm]</i>	<i>62.5 [mm]</i>
<i>Tiefe [in]</i>	<i>2.461 [in]</i>

## Zubehör

Druckansicht: Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel;  
 Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige - Artikelnummer: 288-153

## Zubehör



### Tragschiene

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-112	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	1
210-113	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-114	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	1
210-115	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	1
210-196	Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	1
210-197	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	1
210-198	Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-504	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	1
210-505	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	1
210-506	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	1
210-508	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	1

### Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
288-001	Montagesockel; für Schraubbefestigung oder Schienenmontage	1
288-002	Kombifuß; anrastbar; passend zu TS 15, TS 35 und TS 32	10

Bilder & Zeichnungen

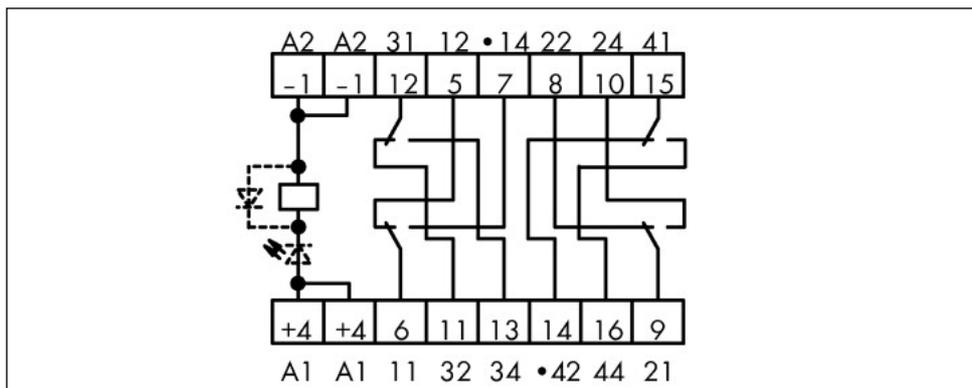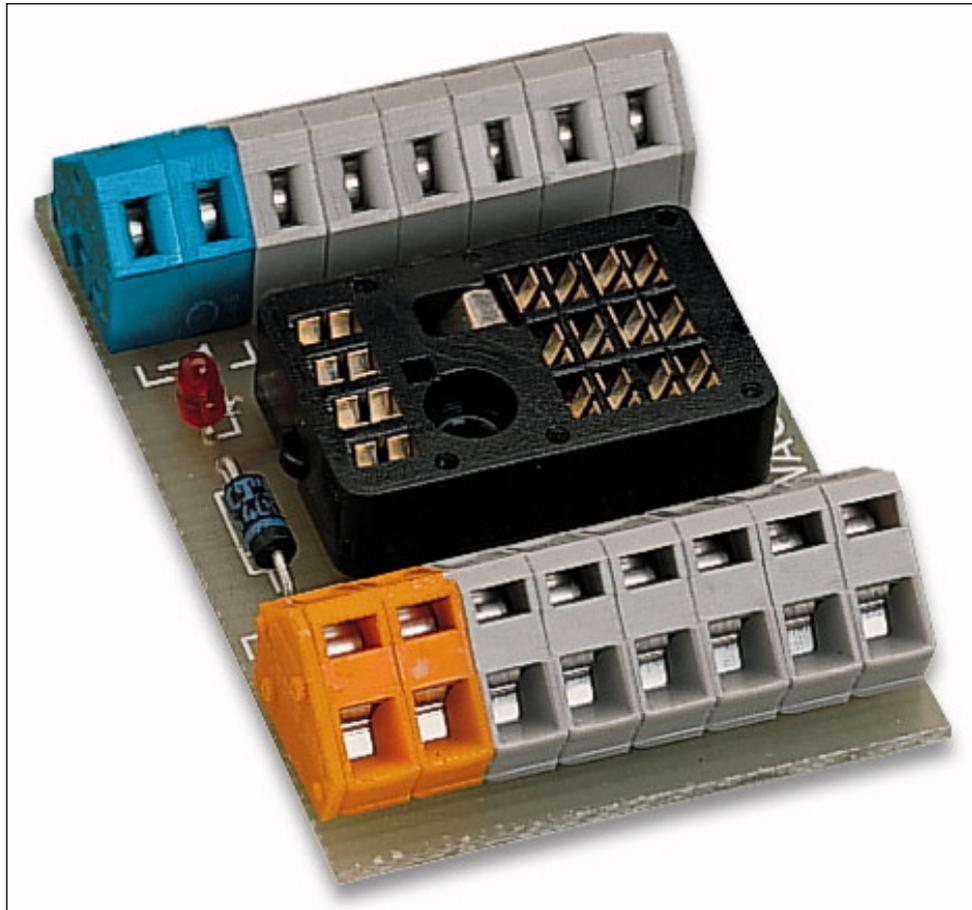

Druckansicht: Relaissockel; mit Freilaufdiode; Relais mit 4 Wechslern (4u); ohne Montagesockel;  
Relaissockel für KAMMERRELAIS Größe II; für DC-Relais; mit LED-Betriebsanzeige - Artikelnummer: 288-153

---

#### **Adresse**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.