


CY-100

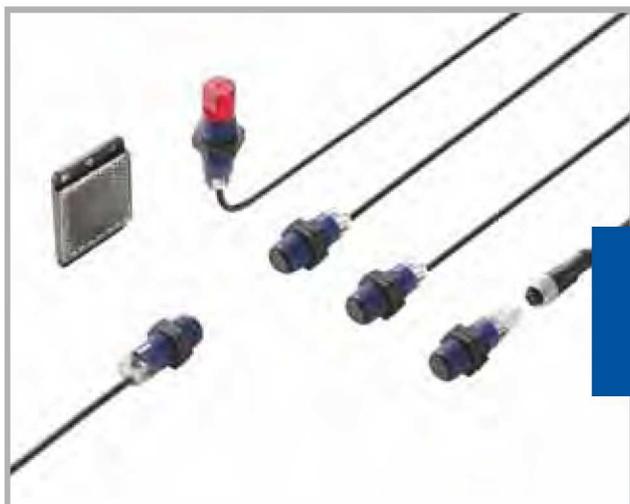

Einfache Montage mit M18 Außengewinde

Funktionen

■ Umfangreiche Produktpalette

Durch die große Produktpalette der **CY-100** Serie können Standardanwendungen mit Lichtschranken genauso erfolgreich gelöst werden, wie Erkennungsaufgaben mit spiegelnden Objekten durch integrierte Polarisationsfilter. Die Ausführung mit seitlicher Strahlableitung bietet Anwendungsmöglichkeiten auch mit schwierigen Platzverhältnissen.

■ M18 Außengewinde

Alle Modelle haben ein M18 Außengewinde für einfache und schnelle Montage. Darüber hinaus sind Modelle auch mit M12 Steckanschluss verfügbar. Dieser Standard ermöglicht eine einfache komfortable Auf- und Nachrüstung. Die Befestigungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten.

■ Große Reichweite


Die Lichtschranke der CY-100 zeichnet sich durch eine große Reichweite von bis zu 15 Metern aus.

■ Funktionales Gehäuse


Das Gehäuse ist mit Schutzart IP67 (IEC) staub- und spritzwasserbeständig. Integrierte Status LEDs ermöglichen eine bedienerfreundliche Funktionsprüfung auf einen Blick.

Anwendungsbeispiele


Objekterkennung

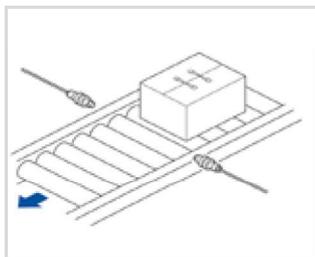

Erkennung spiegelnder Objekte

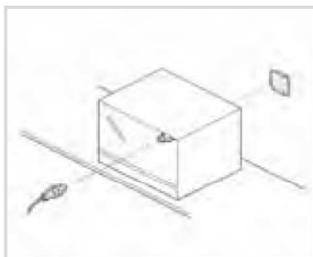

Objektzählung

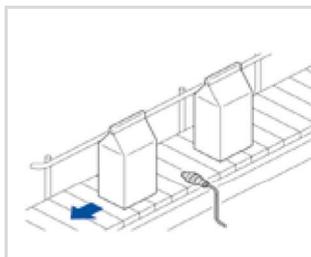

Technische Daten

Standardtyp

Typ		Einweg-Lichtschanke		Reflexions-Lichtschanke (Hinweis 3)				Lichttaster			
		-		-		Mit Polarisationsfilter		-		Mit Empfindlichkeitspotenziometer	
		Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN
Artikelnummer	NPN-Ausgang	CY-111A(-Z) (Hinweis)	CY-111B(-Z)	CY-192A(-Z)	CY-192B(-Z)	CY-191A(-Z)	CY-191B(-Z)	CY-121A(-Z)	CY-121B(-Z)	CY-122A(-Z)	CY-122B(-Z)
	PNP-Ausgang	CY-111A-P(-Z)	CY-111B-P(-Z)	CY-192A-P(-Z)	CY-192B-P(-Z)	CY-191A-P(-Z)	CY-191B-P(-Z)	CY-121A-P(-Z)	CY-121B-P(-Z)	CY-122A-P(-Z)	CY-122B-P(-Z)
Reich-/ Tastweite		15m		4m		2m		100mm (Hinweis 2)		600mm (Hinweis 2)	
Zu erkennendes Objekt		Ø 18mm (undurchsichtig)		Ø 50mm (undurchsichtig, transparent) (Hinweis 1)		Ø 50mm (undurchsichtig, transparent, spiegelnd) (Hinweis 1)		undurchsichtig, transparent			
Versorgungsspannung		12 bis 24V DC ±10%									
Ausgang		NPN- oder PNP-Transistor mit offenem Kollektor max. 100mA									
Ansprechzeit		max. 1ms									
Sendediode		Infrarote LED				Rote LED		Infrarote LED			
Schutzart		IP67 (IEC)									
Umgebungstemperatur		-25 bis +55°C									
Material		Gehäuse: PBT, Linsen: PMMA									
Anschlussart		Kabel, 2m, -Z: M12 Stecker (Hinweis 4)									
Abmessungen (HxBxT)		M18x46mm, -Z Steckertyp: M18x60mm				M18 x 48mm, -Z Stecker-typ: M18x62mm		M18x46mm, -Z Steckertyp: M18x60mm		M18x62mm, -Z Steckertyp: M18x76mm	
Zubehör		Muttern 4 St.		Muttern 2 St.				Muttern 2 St., Schraubendreher 1St.			

Seitentyp

Typ		Einweg-Lichtschanke		Reflexions-Lichtschanke (Hinweis 3)				Lichttaster			
		-		-		Mit Polarisationsfilter		-		Mit Empfindlichkeitspotenziometer	
		Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN	Hell-EIN	Dunkel-EIN
Artikelnummer	NPN-Ausgang	CY-111VA(-Z)	CY-111VB(-Z)	CY-192VA(-Z)	CY-192VB(-Z)	CY-191VA(-Z)	CY-191VB(-Z)	CY-121VA(-Z)	CY-121VB(-Z)	CY-122VA(-Z)	CY-122VB(-Z)
	PNP-Ausgang	CY-111VA-P(-Z)	CY-111VB-P(-Z)	CY-192VA-P(-Z)	CY-192VB-P(-Z)	CY-191VA-P(-Z)	CY-191VB-P(-Z)	CY-121VA-P(-Z)	CY-121VB-P(-Z)	CY-122VA-P(-Z)	CY-122VB-P(-Z)
Reich-/Tastweite		15m		4m		2m		100mm (Hinweis 2)		600mm (Hinweis 2)	
Zu erkennendes Objekt		Ø 18mm (undurchsichtig)		Ø 50mm (undurchsichtig, transparent) (Hinweis 1)		Ø 50mm (undurchsichtig, transparent, spiegelnd) (Hinweis 1)		undurchsichtig, transparent			
Versorgungsspannung		12 bis 24V DC ±10%									
Ausgang		NPN- oder PNP-Transistor mit offenem Kollektor max. 100mA									
Ansprechzeit		max. 1ms									
Sendediode		Infrarote LED				Rote LED		Infrarote LED			
Schutzart		IP67 (IEC)									
Umgebungstemperatur		-25 bis +55°C									
Material		Gehäuse: PBT, Linsen: PMMA									
Anschlussart		Kabel, 2m, -Z: M12 Stecker (Hinweis 4)									
Abmessungen (ØxT)		M18x62mm, -Z Steckertyp: M18x76mm						M18x46mm, Z Steckertyp: M18x60mm		M18x78mm, -Z Steckertyp: M18x92mm	
Zubehör		Muttern 4 St.		Muttern 2 St.				Muttern 2 St., Schraubendreher 1St.			

Hinweise:

Endung -Z = M12 Steckertyp

- 1) Reichweite und zu erkennendes Objekt für die Reflexions-Lichtschanke spezifiziert für Reflektor **RF-420** (Zubehör Seite 125)
- 2) Reichweite spezifiziert für weißes, mattes Papier
- 3) Reflektor ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (Zubehör Seite 125)
- 4) Kabel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (Zubehör Seite 124)