


Kabelfühler Typ 02 / Pt 100

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+180 °C
Sonden Länge:	70 mm
Einbaulänge:	40 mm
Durchmesser Einbaulänge:	3 mm
Sonden Material:	Edelstahl 1.4305
Anschlussleitung:	Silikon isoliert Ø 4.5 mm / 2 x 0.25 mm ²
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+180 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 67 Übergang Sondenrohr Leitung
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1101
Conrad-Artikelnummer:	50 77 70-XX

Maße

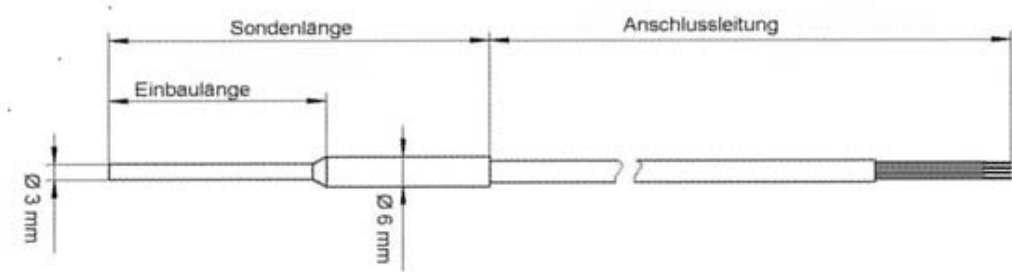

Bild

Einbaubeispiel

