

## Kabelfühler Typ 03 NiCr-Ni Typ K


### Produktdaten

Messwertaufnehmer :	Typ K NiCr-Ni Klasse 2
Temperaturbereich:	-50...+400 °C
Einbaulänge:	50 mm
Durchmesser Einbaulänge:	6 mm
Sonden Material:	1.4571 / 1.4403
Anschlussleitung:	Silikon isolierte Thermoleitung NiCr-Ni Ø 4.5 mm / 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+180 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 67 Übergang Sondenrohr Leitung
Genauigkeit:	Klasse 2 DIN IEC 60584

### Bestell-Information

TSG-Artikelnummer:	8006 1104
Conrad-Artikelnummer:	50 77 73-XX

### Maße

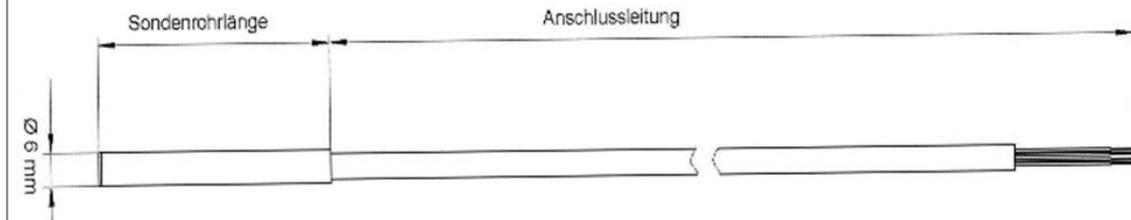

### Bild



### Einbaubeispiel

