


Mantelthermoelement Typ 09 NiCr-Ni

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Typ K NiCr-Ni Klasse 1
Temperaturbereich:	-200...+1000 °C
Einbaulänge:	100 mm
Durchmesser Einbaulänge:	1.5 mm
Sonden Material:	Inconel (2.4860)
Stecker:	Mini-TE-Stecker NiCr-Ni Typ K
Genauigkeit:	Klasse 1 DIN IEC 60584 +/- 1.5 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1612
Conrad-Artikelnummer:	50 77 85-XX

Maße

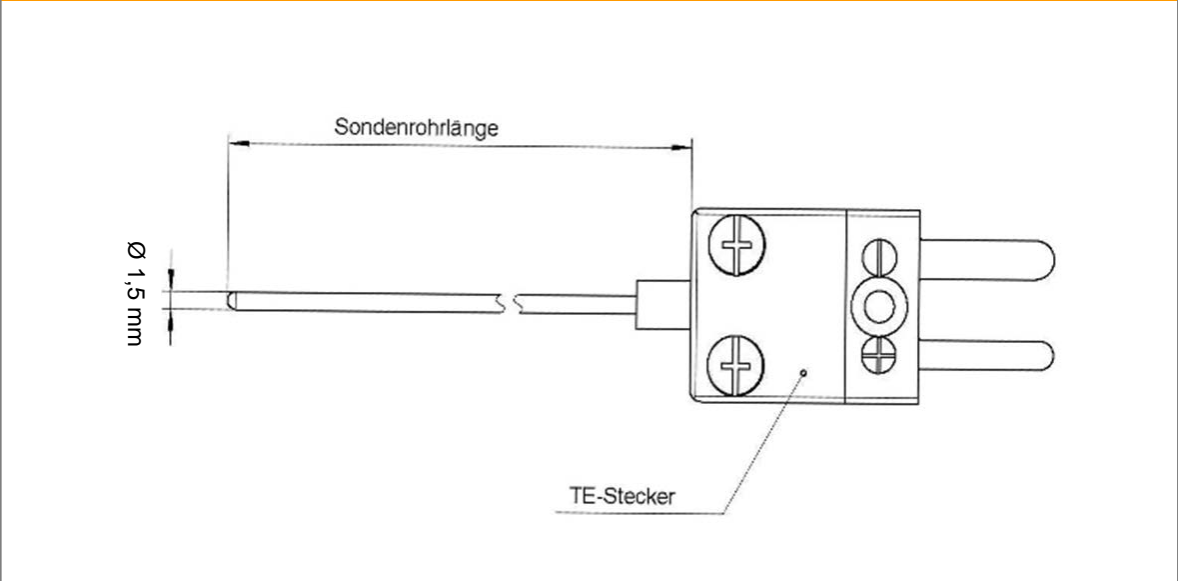

Bild



Einbaubeispiel

