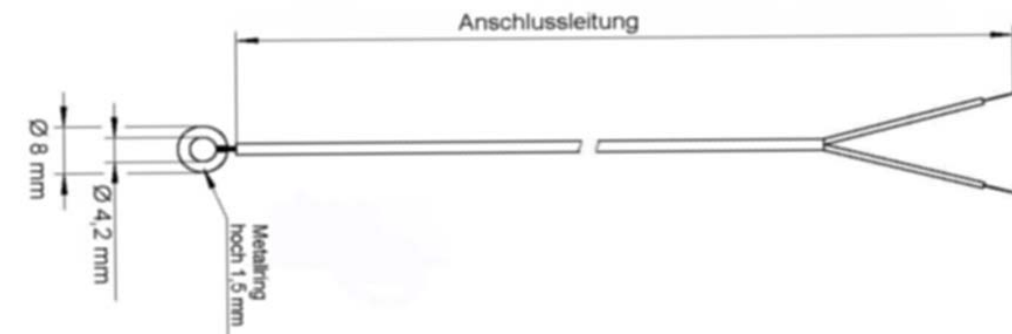


## Oberflächenfühler Typ 15 NiCr-Ni Typ K

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Typ K NiCr-Ni Klasse 1
Temperaturbereich:	-200...+400 °C
Einbaulänge:	8 mm
Durchmesser Einbaulänge:	1,5 mm
Metallringmaterial:	1.4305
Anschlussleitung:	Thermoelement Glasseide isoliert ohne Drahtschirmgeflecht
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+400 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Genauigkeit:	Klasse 1 DIN IEC 70584 +/- 1.5 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1322
Conrad-Artikelnummer:	50 77 96-XX

Maße	
	
Bild	Einbaubeispiel
