


# HAFTMAGNET

## Elektromagnet

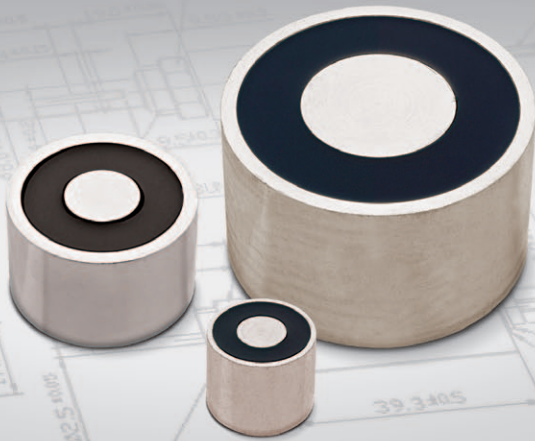

vollvercapselt


robust

kräftig

ITS-MS 7040

**M**

### Bauform

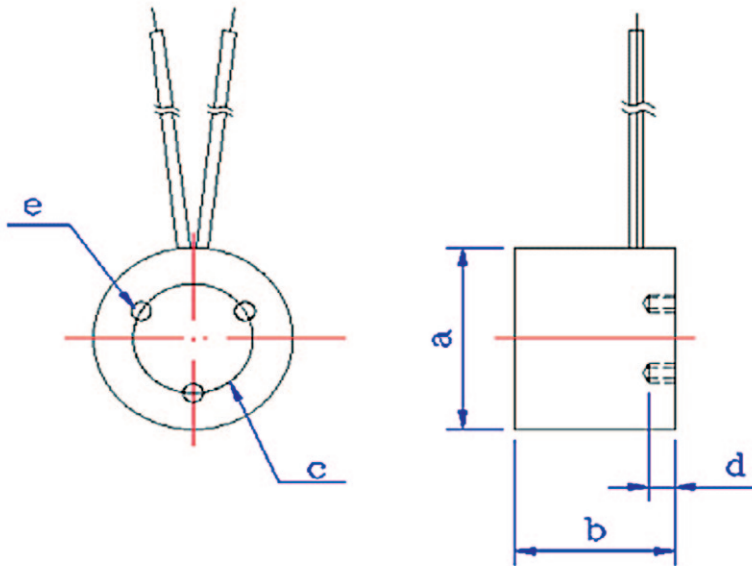

### Beschreibung

Gewicht: 800 g

Nennleistung: 24,0 Watt

Haltekraft: 1200 N

Anzugsplatte (Mindeststärke): 7 mm

### Dimension

a	b	c	d	e
70	40	56	8	M3/M4

### Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

### Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)