

SPANNUNGS WANDLER

ST 500 / ST 800 / ST 1200



500 W
800 W
1.200 W




12 V
↓
230 V



- Die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- 500 W, 800 W, 1.200 W Dauerleistung (je nach Typ)
- Modifizierte Sinuswelle mit Softstartfunktion
- Wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Für den Festeinbau geeignet
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- Umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale
- Anschlussarten: 2 x Netzstecker (ST 500 1 x Netzstecker), 1 x USB
- Ideal zum Betreiben und Laden von Lampen, Föhn, Bohrmaschine, Handy, Digitalkamera, Laptop etc.

SPANNUNGS WANDLER

ST 500 / ST 800 / ST 1200

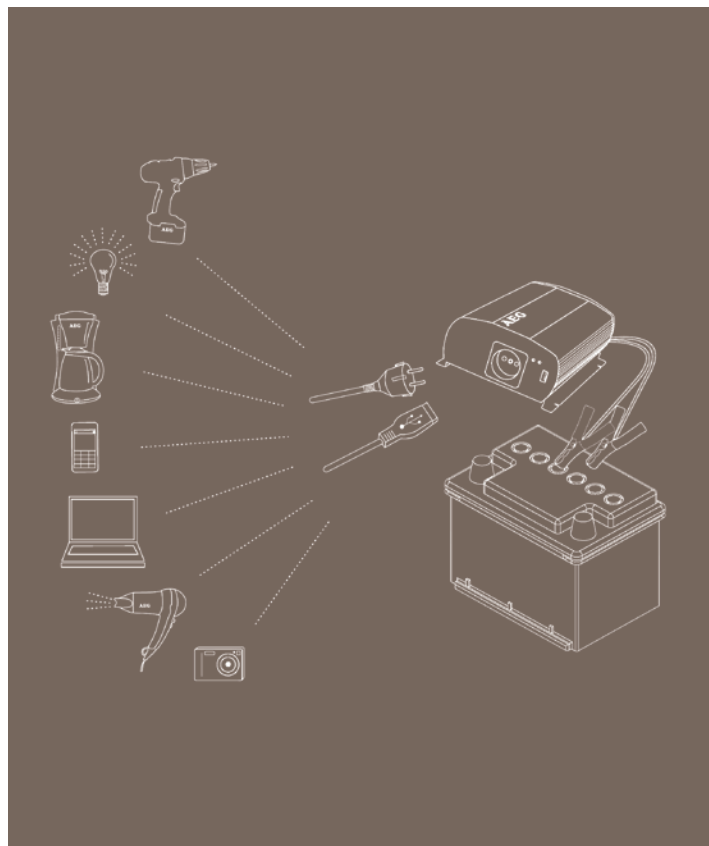

Spannungswandler kann auch fest eingebaut werden



Multifunktionale Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN

Dauerleistung: 500 W / 800 W / 1.200 W (je nach Typ)

Kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.): 1.000 W / 1.600 W / 2.400 W

Eingangsspannung: 10,5 – 12 V Gleichstrom

Ausgangsladespannung: 230 V Wechselstrom (modifizierte Sinuswelle)

Wirkungsgrad: > 80 %

Anschluss ST 500 und ST 800: Klemmen; ST 1200: Ringösen

USB-Ladebuchse: 5 V / 1,0 A

Ausgangsladespannung: 230 V Wechselstrom (modifizierte Sinuswelle)

Sicherheits- und Komfortmerkmale: Batteriewächter, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz

LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Aufnahmeleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen

Angebot für:

ST 500
Art-Nr. 97115

UVP

EK



4 038373 971159 >

ST 800
Art-Nr. 97116

UVP

EK



4 038373 971166 >

ST 1200
Art-Nr. 97117

UVP

EK



4 038373 971173 >



UVP inkl. MwSt. – EK Angaben ohne MwSt. Angebot freibleibend. Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Dekoration nicht enthalten. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung.

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Stand 03/2012

AEG
perfekt in form und funktion