

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung


Artikel-Abbildung

Einbau-Wippenschalter Serie 8005/16 A

16(4) A, 250 V, 2polig, Ausschalter, T 85 °C
mit Beleuchtung
Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm





kombinierte Flachsteckanschlüsse 6,3 mm
Schraubanschlüsse M 3

Kennzeichnung 0 - I

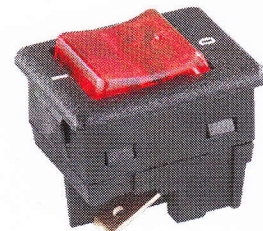

Einsatzbereich u. a. für Steckdosenleisten

Einbaumaß:
Mounting hole:
Trou de fixation:

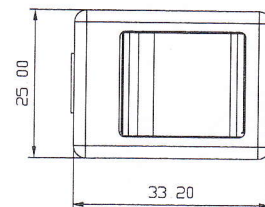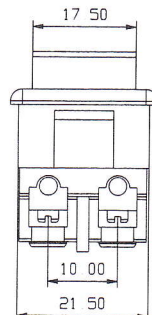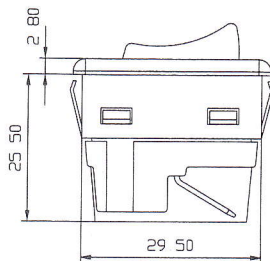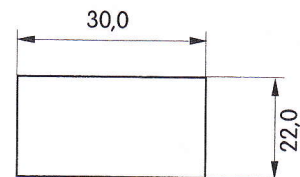

inter BÄR-Nr.

8005-002.01

*Farbe/
Gehäuse/Wippe*

schwarz/rot