


## Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 18 V 30 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518587-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859769
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	30
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur $t_a$ [°C]:	40

### Schaltbild:

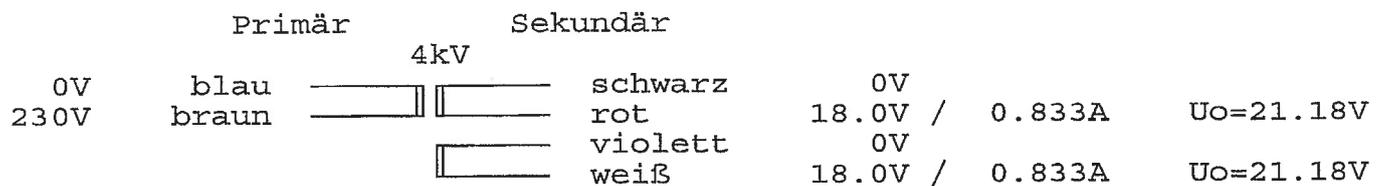

Zulassungen / Zeichen:

CE; ENEC

Auslässe:

Primär Litzen 200 mm lang

Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang

Empfohlener Sicherungswert:

Primär 0,250 AT (IEC60127-2-5)

Sekundär 1 1,0 AT (IEC60127-2-3)

Sekundär 2 1,0 AT (IEC60127-2-3)

Abmessungen:

Durchmesser ca. = 70 mm

Höhe ca. = 33 mm

Innendurchmesser ca. = 22 mm

Gewicht:

ca. 0,42 kg

Lieferumfang:

ohne Montagezubehör



### Passendes Montagezubehör 15/30 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 734432



1 St. Befestigungsscheibe 50 mm

2 St. Gummischeiben 50 mm

### Montage

Metallscheibe  
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

