



### Aqua Active Solar SET

- Leistungsstarke Solar Wasserspielpumpen
- Hochwertige Komponenten
- Kristallines Hochleistungs - Solarmodul
- 2 Modelle ohne - 2 Modelle mit Akkubox
- Sichere Anschluss- und Verbindungstechnik
- Einfache Installation und Wartung
- Kabellänge ca. 10 Meter
- 3 Jahre Garantie



### Aqua Active Mini SET

- Leistungsstarke Wasserspielpumpen
- Für Süß- und Salzwasser geeignet
- Zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Geräuscharm und langlebig
- Nur getaucht aufstellbar
- Einfache Installation und Wartung
- Kabellänge ca. 10 Meter
- 3 Jahre Garantie



### Aqua Active

- Leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpen
- Zweiter, regulierbarer Eingang (Skimmer)
- Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Strömungsoptimiertes Laufrad
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Einfache Installation und Wartung
- Kabellänge ca. 10 Meter
- 3 Jahre Garantie



### Aqua Active Solar

- Leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpen
- Zweiter, regulierbarer Eingang (Skimmer)
- Kristalline Hochleistungs - Solarmodule
- Akkubox mit 5 Meter Anschlusskabel
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Sichere Anschluss- und Verbindungstechnik
- Einfache Installation und Wartung
- Kabellänge ca. 10 Meter
- 3 Jahre Garantie




### Aqua Active Profi

- Professionelle Filter- und Bachlaufpumpen
  - Sehr große Ansaugfläche
  - Optimale Förderhöhen
  - 2 Eingänge - 1 Ausgang
  - Große Förderleistung
  - Skimmeranschluss 5 - stufig regulierbar
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Schlauchanschlussstülle von 32 - 40 - 50 mm
- 3 Jahre Garantie



### Aqua Active 12 V

- Einsatz in Bade- und Schwimmteichen
- Sichere 12 - Volt - Technik
- Zweiter, regulierbarer Eingang (Skimmer)
- Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm
- Hervorragende Energiebilanz
- Strömungsoptimiertes Laufrad
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Kabellänge ca. 10 Meter
- 3 Jahre Garantie

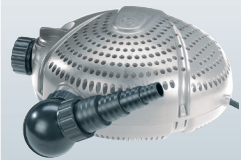

### Aqua Active Eco

- Energieersparnis bis zu 50 %
  - Strömungsoptimiertes Laufrad
  - 2 Eingänge - 1 Ausgang
  - Sehr große Ansaugfläche
  - Skimmeranschluss 5 - stufig
  - Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Schlauchanschlussstülle von 32 - 40 - 50 mm
- 3 Jahre Garantie



PUMPEN

# UNSERE PRODUKTE – IHR ERFOLG!



## Die Schönste Verbindung aus Ökologie und Ökonomie

Im Wechsel der Jahreszeiten unterliegen Gartenteiche regelmäßigen Veränderungen und Einflüssen. Sie sind ökologische Systeme, die ständig in Balance gehalten werden wollen.

Der Mittelpunkt eines jeden Teiches ist die Pumpe. Nur sie garantiert die überlebenswichtige Bewegung des Wassers. Zentriert an einer exponierten Stelle platziert, transportiert sie überflüssige Nährstoffe schonend direkt zum Filter und sorgt somit für den Nährstoffentzug aus dem Teich.

Diesen individuellen Anforderungen hat sich die neue, intelligente und professionelle Generation der FIAP Aqua Active Pumpenlinie gestellt. In Sachen Ökonomie setzt die gesamte FIAP Aqua Active Produktreihe auf Energieeinsparung von bis zu 50%.

Sie gehören zu den besten Pumpen die weltweit erhältlich sind. Durch bemerkenswerte Leistungsdaten ist die FIAP Aqua Active Produktreihe individuell einsetzbar, wie z.B. als Wasserspielpumpe, Umwälzpumpe, Solarpumpe, Filter- und Bachlaufpumpe mit regulierbarem Skimmeranschluss oder als trocken aufstellbare Pumpe.

### Pondolino-Tipp:

Verwenden Sie immer einen Schlauch mit einem möglichst großen Durchmesser. Um Kapazitätsverluste zu verhindern müssen Sie die Schlauchtüllen entsprechend dem Schlauchdurchmesser absägen.



Filter-systeme Filter systems	integrierte UV Lampe Integrated UV lamp	empfohlene UV Lampe Recommended UV lamp	empfohlene Teichpumpe Recommended pump	für eine Teichgröße in Liter For a pond size in liters			
				Schwimmtisch Swimming pond	naturnah natural	mit Fischen with fish	mit Koi with Koi
Pond Active 4.000	9 W		Aqua Active Mini 3000	4000	2000	1000	
Pond Active 8.000	11 W		Aqua Active Mini 3000 Aqua Active 4.500	6000 8000	3000 3.500	1500 2000	
Pond Active 12.000	18 W		Aqua Active 4.500 Aqua Active 6.000	8.000 12.000	4.000 4.500	2.000 2.500	
Bio Active 5.000	9 W		Aqua Active Mini 3000 Aqua Active 4.500	4.500 5.000	2.500 3.000	1.500 1.500	
Bio Active 10.000	11 W		Aqua Active 4.500 Aqua Active 6.000	8.000 10.000	4.500 5.000	2.000 2.500	
Bio Active 18.000	36 W		Aqua Active 8.000 Aqua Active 12.000	12.000 18.000	6.000 9.000	3.000 4.000	
Bio Active 25.000	36 W		Aqua Active 12.000 Aqua Active 15.000	20.000 25.000	18.000 20.000	10.000 12.500	5.000 6.000
BioScreen Active 30.000	35 W		Aqua Active 12.000	30.000	25.000	20.000	15.000
BioSieve Active 50.000	15 W 35 W 35 W 65 W 65 W 130 W 130 W		Aqua Active 6.000 Aqua Active 8.000 Aqua Active 12.000 Aqua Active 15.000 Aqua Active 20.000 Aqua Active 15.000 Aqua Active 20.000	20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000	15.000 18.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000	12.000 10.000 17.000 20.000 25.000 30.000 35.000	8.000 10.000 12.000 15.000 19.000 20.000 25.000

## Aqua Active Control



Der FIAP Aqua Active Control ist ein Drehzahlregler für alle Wechselstrom - Asynchronmotoren, der die Leistungsabgabe reduziert. Perfekte Regulierung von allen FIAP Pumpen bis 300 Watt.

- Kompakte Ausführung
- Manuelle Regulierung
- Einfache Installation

 
## Aqua Active Cleaner



Der FIAP Aqua Active Cleaner ist ein Spezialreiner für alle Arten von Unterwasserpumpen, Armaturen und Oberflächen (Quell- und Ziersteine), die durch den Dauereinsatz im Wasser verkalkt und verschmutzt werden.

- Einfache Anwendung
- Beseitigt Kalk und Schmutz
- Verlängert die Lebensdauer um ein Vielfaches

## IHR FACHHÄNDLER:



FIAP GmbH • Jakob-Oswald-Straße 16 • D-92289 Ursensollen

[www.fiap.com](http://www.fiap.com)