


Klemmenkästen KL

ohne Flansch, Tiefe: 120

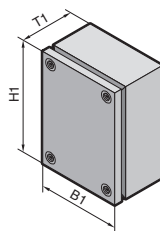

1.1 B Klemmenkästen KL

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,25 mm;
1,38 mm bei KL 1507.510 bis
KL 1513.510
Deckel: Stahlblech 1,25 mm

Oberfläche:

Gehäuse und Deckel:
tauchgrundiert,
außen pulverbeschichtet in
RAL 7035 Struktur

Schutzart:

IP 66 nach EN 60 529/10.91,
NEMA 4 wird erfüllt.

Lieferumfang:

Gehäuse, Deckel mit umlaufend
geschäumter PU-Dichtung und
Deckelschrauben inkl. Kunst-
stoffbuchsen.

Approbationen,
siehe Seite 23.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1081.

Breite (B1) mm	VE	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	Seite
Höhe (H1) mm		150	150	200	150	200	300	150	200	300	400	
Tiefe (T1) mm		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Best.-Nr. KL	1 St.	1500.510	1529.510	1502.510	1501.510	1503.510	1507.510	1589.510	1504.510	1508.510	1511.510	
Gewicht (kg)		1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	

Zubehör

Montageplatte	1 St.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	909
Tragschiene TS 35/7,5	10 St.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	927

Breite (B1) mm	VE	500	500	600	600	600	800	800	Seite
Höhe (H1) mm		200	300	200	300	400	200	400	
Tiefe (T1) mm		120	120	120	120	120	120	120	
Best.-Nr. KL	1 St.	1505.510	1509.510	1506.510	1510.510	1512.510	1527.510	1513.510	
Gewicht (kg)		4,4	5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	

Zubehör

Montageplatte	1 St.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	909
Tragschiene TS 35/15	10 St.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	927

Klemmenkästen in RAL 7032 Struktur mit End-Nr. .210, grundiert mit End-Nr. .310 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.



**Kabelverschraubungen und
Mehrfachdichteinsätze,**
Best.-Nr. siehe Seite 972 – 973.