
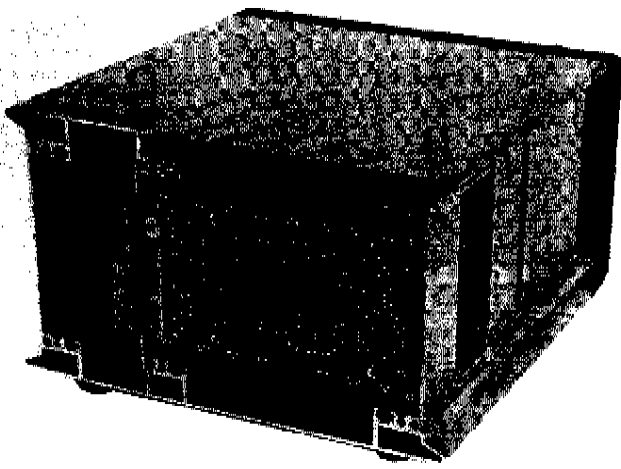


Einzelteile für Tischgehäuse  
3 HE / 50 und 85 TE


- 1 19-Zoll-Gehäuseprofil
- 2 Alu-Saltenteile
- 3 Kunststoffabdeckungen
- 4 Innensechskantschrauben M 5 x 20
- 5 Lochrasterschienen R 5,08 mm
- 6 GummifüÙe m. Senkschrauben M 6 x 16
- 7 Linsenkopfschrauben M 6 x 8

# Tischgehäuse PTG

... Gehäuseprofil 



Tischgehäuse PTG

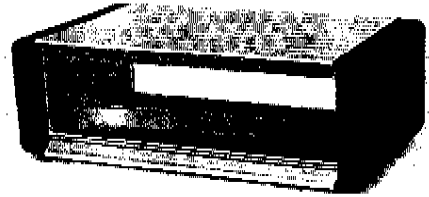

### Tischgehäuse PTG

Schnellbausatz, 3 HE / 50 TE,  
Öffnung 254 x 112,8 mm, Tiefe 247 mm  
Seitenabdeckung schwarz  
Art.-Nr.: **133 041 0001** DM **90,00**  
EUR **46,02**

Seitenabdeckung braun  
Art.-Nr.: **133 045 0001** DM **90,00**  
EUR **46,02**

### Tischgehäuse PTG 19

Schnellbausatz, 3 HE / 85 TE,  
Öffnung 432 x 112,8 mm, Tiefe 247 mm  
Seitenabdeckung schwarz  
Art.-Nr.: **133 042 0001** DM **127,00**  
EUR **64,93**

Seitenabdeckung braun  
Art.-Nr.: **133 046 0001** DM **127,00**  
EUR **64,93**

Schnitt durch ein Tischgehäuse aus Gehäuseprofilen mit Einsteckkarten

- ◆ Formschönes Tischgehäuse zur Aufnahme von Euro-Karten 100 x 160 mm
- ◆ Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Seitenabdeckung braun oder schwarz
- ◆ Bodenprofil mit Lüftungsschlitzen, auf die von innen zusätzlich Ventilatoren angebracht werden können
- ◆ genügend Bodenfreiheit durch 12 mm hohe Kunststofffüße
- ◆ Stabile und verwindungssteife Ausführung
- ◆ sicheres Übereinanderstellen durch die Kombination der an das Kunststoffteil angeschraubten FüÙe mit den Linsenkopfschrauben an der Oberseite
- ◆ Abmessungen:
  - 254mm (10")-Gehäuse, 3 HE Öffnung 50 TE
  - 482,6mm (19")-Gehäuse, 3 HE Öffnung 85 TE

Ventilatorset



für Tischgehäuse PTG, Ventilator 12 V und Befestigungsmaterial  
Art.-Nr.: **138 064** DM **27,40**  
EUR **14,01**



- bestehend aus:
- 2 St. Gehäuseprofile
  - Bodenprofil gelocht
  - Abdeckprofil ungelocht
  - 4 St. Lochrasterschienen
  - 2 St. Seitenteile
  - 2 St. Kunststoffabdeckung
  - 12 St. Innensechskantschrauben
  - 4 St. GummifüÙe

Weiteres Zubehör siehe Seite 82ff