



Schemazeichnungen mit Hauptabmessungen

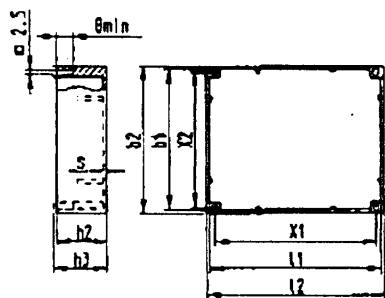


Anordnung X 4

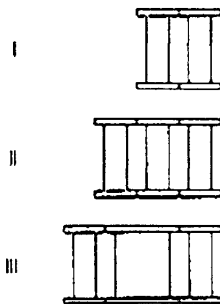

Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeit der Vorfußgehäuse ohne Abstandsrippen sind auch passende Grundplatten lieferbar (siehe Katalog-Seiten 192/193)

Gehäuse niedrige Bauhöhe

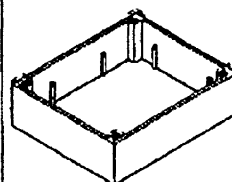

b1 ±0,3	b2 ±0,3	l1 ±0,3	l2 ±0,3	h2 ±0,2	h3 ±0,2	X1 ±0,3	X2 ±0,3	s ±0,15	X4 ±0,2	Blechschritt	Bestellbezeichnung	Artikel-Nr.
50,7	53	41,8	44	16,3	-	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/5,5 Wz 6748	1593
50,7	53	42	44	16,3	17,1	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/5,5 Wz 6985 ☉	1046
50,7	53	61,7	64	16,3	-	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/5,5 Wz 6759	1138
50,7	53	61,7	64	16,3	17,1	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/5,5 Wz 7009 ☉	1161
50,7	53	71,8	74	16,3	-	67,5	47,5	0,8	III	EI 60	UI 30/5,5 Wz 6771	1553
50,7	53	42	44	18,3	-	37,5	47,5	0,9	I	UI 30	UI 30/7,5 Wz 6645	1133
50,7	53	42	44	18,3	19,1	37,5	47,5	0,9	I	UI 30	UI 30/7,5 Wz 6993 ☉	1116
50,7	53	61,7	64	18,3	-	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/7,5 Wz 6650	1545
50,7	53	61,7	64	18,3	19,1	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/7,5 Wz 7001 ☉	1156
50,7	53	71,8	74	18,3	-	67,5	47,5	0,8	III	EI 60	UI 30/7,5 Wz 6654	1049
50,7	53	71,8	74	18,3	19,1	67,5	47,5	0,8	III	EI 60	UI 30/7,5 Wz 7075 ☉	2677
50,7	53	41,8	44	21,8	-	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/10,5 Wz 6618	1127
50,7	53	42	44	21,8	22,6	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/10,5 Wz 6979 ☉	1603
50,7	53	61,7	64	21,8	-	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/10,5 Wz 6623	1647
50,7	53	61,7	64	21,8	22,6	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/10,5 Wz 6988 ☉	1169
50,7	53	71,8	74	21,8	-	67,5	47,5	0,8	III	EI 60	UI 30/10,5 Wz 6659	1559
50,7	53	41,8	44	27,7	-	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/16,5 Wz 6843	1152
50,7	53	42	44	27,7	28,5	37,5	47,5	1	I	UI 30	UI 30/16,5 Wz 6999 ☉	1601
50,7	53	61,7	64	27,7	-	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/16,5 Wz 6851	1734
50,7	53	61,7	64	27,7	28,5	57,5	47,5	0,8	II	3 UI 30	UI 30/16,5 Wz 7021 ☉	1162
50,7	53	71,8	74	27,7	-	67,5	47,5	0,8	III	EI 60	UI 30/16,5 Wz 6865	1119
51,3	53,2	42,3	44	37,6	-	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/26 Wz 7350	2729
51,3	53,2	42,3	44	37,6	38,4	37,5	47,5	0,8	I	UI 30	UI 30/26 Wz 7334 ☉	2727

☉ Mit 0,8 mm hohen Abstandsrippen (siehe Maß h3).