


ANSCHRAUBPUFFER



Anschrubpuffer aus Elastomeren bieten nicht nur optimalen Schutz für Ihre Maschinen und Anlagen, sondern sorgen auch für eine zuverlässige Dämpfung von Stößen und Vibrationen. Mit ihrer robusten Bauweise und einfachen Montage sind diese Produkte eine gute Wahl für industrielle Anwendungen. Toleranzen gemäß DIN ISO 3302, Teil 2 M2F (gilt nur für Artikel 174*-01). Artikel 120044 mit 60° Senkung.

Material: **NR / EPDM**
Farbe: **schwarz / hellgrau**
Temperatur: **siehe Tabelle**
Materialdaten: **siehe Tabelle**

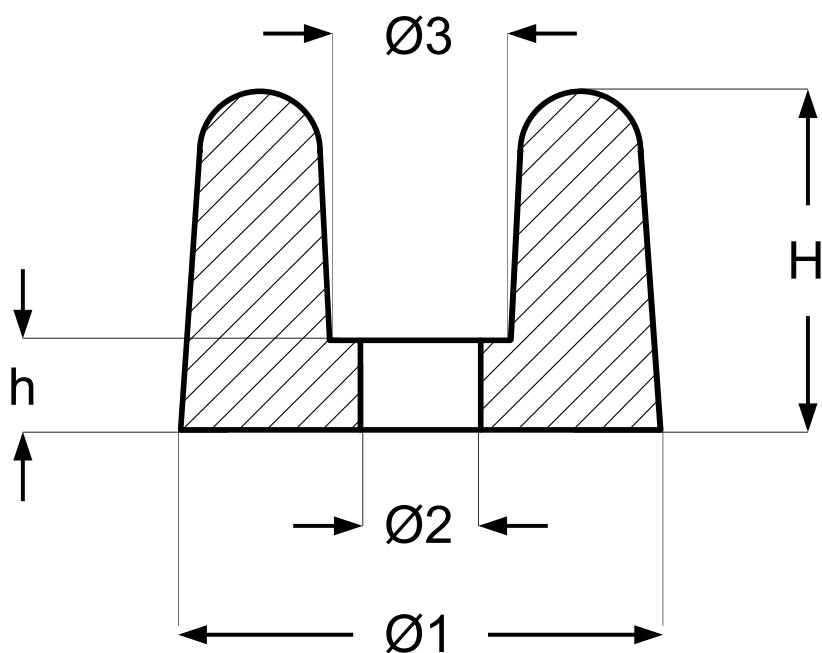

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben

Artikel-Nr.	Farbe	Härtebereich	Ø1	Ø2	Ø3	H	h	Material	Temperatur	Materialdaten	MOQ
100495	schwarz	ca. 70° Shore A	20.0	4.0	10.0	13.0	7.5	NR	-30 °C bis +80 °C	s. Anhang 6	100

