

Datenblatt | Artikelnummer: 222-415

Verbindungsklemme; 5-Leiter-Klemme; mit Betätigungshebeln; max.

Dauergebrauchstemperatur 85 °C


www.wago.com/222-415



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

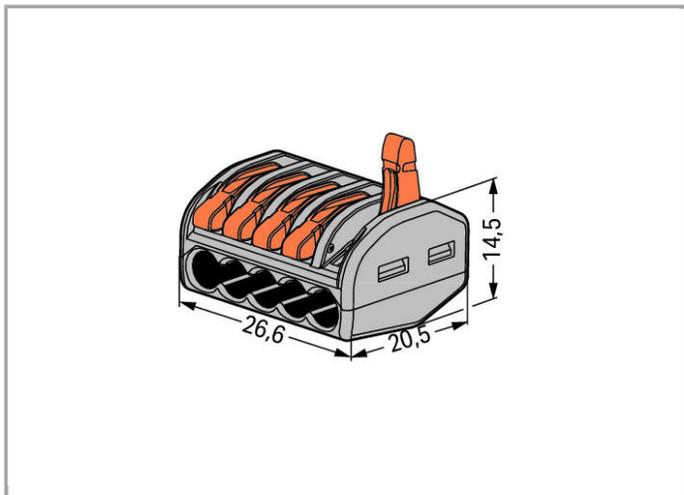

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV

Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) ≙ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Hebel
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

Geometrische Daten

Breite	26,6 mm / 1.047 inch
Höhe	14,5 mm / 0.571 inch
Tiefe	20,5 mm / 0.807 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Brandlast	0.13 MJ
Gewicht	6.581 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	40 °C
-------------------------------	-------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918464956
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
eCl@ss 8.0	27-14-11-04
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	ENEC 15 UL International Demko A/S	ENEC-01360

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)
	LR Lloyds Register	04/20013 (E6)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E69654
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E201573

Passende Produkte

Montageadapter

	Art-Nr.: 222-500 Befestigungsadapter; Serie 222; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage	www.wago.com/222-500
	Art-Nr.: 222-505 Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar	www.wago.com/222-505
	Art-Nr.: 222-510 Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35	www.wago.com/222-510

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 249-130

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

www.wago.com/249-130

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

222-415	Mar 9, 2018	DOC	Download
Reihenklemmen, Verbindungsklemmen		25,6 kB	

smartDATA

CAD Daten

3D Download 222-415	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.