

SMART-BOX

Bestelldaten auf Seite 141

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



SMART KOMMT AN



DAS PRODUKT

Mit der SMART-BOX macht Ihre Elektronik vom ersten Augenblick an eine gute Figur.

Gerundete Flächen vermitteln eine angenehm smarte Erscheinung und unterstreichen so die repräsentativen Qualitäten der neuen Gehäusereihe. Dahinter steckt jede Menge technischer Komfort.

IHRE VORTEILE

Überzeugendes Design. Konturbündige Blenden machen den Verschraubungsbereich unsichtbar; alternativ zu lichtgrau auch in anderen Farben (ohne UL 94 V-0) auf Anfrage lieferbar, z.B. zur Codierung der Funktion oder Abstimmung auf Ihr Firmenerscheinungsbild.

Hochwertiges Material ASA+PC (UL 94 V-0) für harte Beanspruchung. Außerdem flammwidrig und selbstverlöschend.

Die im Lieferumfang bereits enthaltene Deckelsicherung erleichtert alle Montage- und Servicearbeiten.

Schutzart bis IP 66

Die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt.

Hochwertige Edelstahl-Gehäuseschrauben


Mit hoher Korrosionsbeständigkeit – auch gegen aggressive Medien – durch A2 Stahllegierung.



SYSTEM-VIELFALT

Max. Platinenmaße (L x B in mm)

	Unterteil	Oberteil
120 x 90	81 x 81	78 x 79
160 x 90	121 x 81	118 x 79
140 x 110	101 x 101	98 x 96
200 x 110	161 x 101	158 x 99
160 x 130	121 x 121	118 x 119
180 x 150	141 x 140	138 x 139
280 x 170	241 x 161	238 x 159

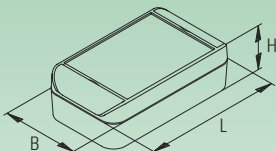

aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com

IHRE VORTEILE

Optionales Schloss zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen als Zubehör.

Vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur. Zusätzliche Labelfläche auf der Unterseite.

Gehäusefüße (Zubehör), einfach zum Einstecken, sorgen für sicheren Stand bei Tischanwendungen.






ANWENDUNGEN

Prädestiniert für designorientierte Elektro- und Elektronikanwendungen, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik, im Steuerungs- und Anlagenbau, in der Sicherheitstechnik etc.






SMART-BOX*1

SMART-BOX	Außenmaße in mm L B H	Ausführung / Ausstattung (Maße in mm) Schutzart bis max. Folienmaße	Material	Bestell-Nummer lichtgrau, RAL 7035
 90 breit	120 90 50	IP 66 75,30 x 82,00	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 09 121
	160 90 50	IP 66 115,20 x 81,90	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 09 161
 110 breit	140 110 60	IP 66 95,2 x 102,00	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 11 141
	200 110 60	IP 66 155,10 x 101,90	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 11 201
 130 breit	160 130 60	IP 66 115,20 x 122,00	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 13 161
 150 breit NEW	180 150 60	IP 66 135,30 x 142,10	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 15 181
 170 breit	280 170 60	IP 65 235,10 x 161,90	ASA+PC (UL 94 V-0)	C 60 17 281

SMART-BOX ZUBEHÖR

Artikel	für SMART-BOX	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer
① Gehäusefüße	alle Größen	zum Einstecken bei Verwendung als Tischgehäuse, 4 St.	C 22 99 018
② Schloss	alle Größen	Steckschloss für Zugangssicherung, 1 St.	C 61 00 005
③ Plombiersatz/Plombierstift	alle Größen	zum Sichern von Gehäusen vor unberechtigtem Zugriff, 2 St.	C 61 00 016
		Plombierstift als Einzelteil erhältlich, 1 Plombierstift	C 61 00 006

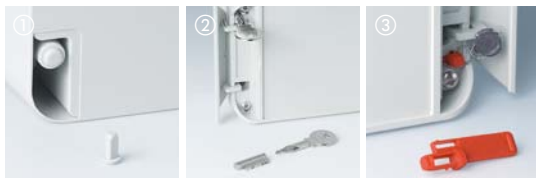

universelles Zubehör **Seiten 178-187**

*1 Lieferumfang: Je 1 Unter- und Oberteil mit Dichtung, 2 Blenden (klappbar), 1 Montage-Set inkl. Deckelsicherung.