


## Einrastpuffer mit Zapfen

Material: siehe Tabelle (VTD-91, VTD-93, VTD-95)

Farbe: schwarz

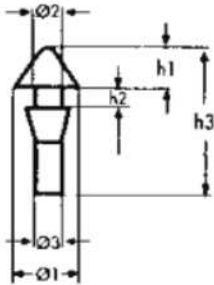

Artikel-Nr.	Material Shore A °	Maße			h1	h2	h3	MOQ Stück
		ø1	ø2	ø3				
1286-01	CR 50	3,0	1,5	1,0	1,0	2,0	7,0	500
1265-01	CR 50	4,0	1,5	1,2	2,4	1,2	7,5	500
1242-01	EPDM 50	4,7	2,3	2,0	2,2	0,7	9,3	500
1245-01	EPDM 62	4,8	2,8	2,0	2,4	1,2	8,2	500
1252-01	EPDM 62	4,8	2,8	2,0	4,0	1,2	11,0	500
1271-01	EPDM 62	5,0	2,8	2,0	1,5	1,2	7,3	500
1267-01	EPDM 62	5,0	2,8	2,0	1,5	1,2	13,3	500
1253-01	EPDM 50	5,5	2,5	1,8	5,0	2,5	15,0	500
1266-01	EPDM 38	6,0	3,0	2,5	1,0	3,0	10,4	500
1243-01	EPDM 50	6,0	2,7	2,0	3,1	0,7	10,3	500
1262-01	EPDM 62	6,0	2,5	2,0	4,1	1,5	10,5	500
1278-01	EPDM 50	6,5	2,3	2,0	4,7	0,6	12,2	500
1282-01	EPDM 62	6,7	3,2	3,0	6,0	2,0	16,1	500
1295-01	EPDM 62	7,0	3,7	3,1	2,5	3,0	12,2	500
1285-01	EPDM 50	7,0	3,8	2,0	3,2	1,0	9,3	500
1291-01	EPDM 50	7,0	3,8	2,0	3,2	1,0	15,5	500
1277-01	EPDM 38	7,0	3,7	3,2	3,5	2,8	11,5	500
1268-01	EPDM 62	7,0	2,8	2,1	7,0	2,4	18,1	500
1275-01	EPDM 62	7,0	3,5	3,0	7,0	2,5	17,0	500
1287-01	EPDM 38	7,8	3,5	2,2	2,3	1,0	8,8	500
1240-01	EPDM 62	7,8	4,0	3,0	5,5	2,5	18,5	500
1256-01	EPDM 62	7,8	4,0	3,0	5,5	2,5	37,8	500
1321-01	EPDM 62	7,8	4,1	3,1	6,5	2,5	19,5	500
1283-01	EPDM 62	8,0	4,0	3,0	2,0	2,5	14,7	500
1329-01	EPDM 38	8,0	3,5	2,2	2,5	1,2	9,4	500
1296-01	EPDM 50	8,0	3,2	2,1	2,6	1,5	12,9	500
1250-01	EPDM 38	8,0	3,2	2,0	3,0	1,5	13,3	500
1284-01	EPDM 38	8,0	3,5	2,4	3,2	1,2	9,7	500
1288-01	EPDM 38	8,0	3,5	2,3	4,0	1,0	11,0	500
1270-01	NR-SBR 50	8,0	4,0	3,0	4,8	2,5	17,5	500
1260-01	EPDM 50	8,0	3,2	2,1	5,0	1,5	16,0	500
1249-01	NR-SBR 50	8,0	4,0	2,9	5,3	2,4	17,9	500
1241-01	EPDM 38	8,0	4,0	3,4	6,0	3,0	19,0	500
1281-01	EPDM 62	8,0	4,0	3,0	7,0	2,0	16,7	500
1269-01	EPDM 38	8,0	4,0	3,0	7,0	2,5	19,7	500