

Kabelführung

Kabeldurchführung



Kabeldurchführung



für IW-Arbeitsplatten

Passend für Bohrungen 60 mm. Zum Durchführen von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern sind die Dreh-Klappe und der Deckel einfach zu entnehmen.

Material:
Kunststoff

Farbe:
RAL 7035

 VE	Best.-Nr. IW
1 St.	6902.770

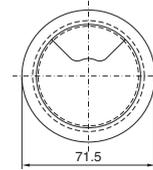

Kabeldurchführungs-Modul

CP-L, Ø 130 mm

Nutzung des Montageausschnittes CP-L, rund bei an der Wand montierten Gehäusen zur abgedichteten Kabeleinführung. Kann bei bereits eingeführten Kabeln nachträglich angebaut werden. Ausgestattet mit Hammerköpfen zur Kabelabfangung. Besonders für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet.

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert.

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

VE	Best.-Nr. CP
1 Stück	6052.500

Hinweis:

Montageausschnitt CP-L, Ø 130 mm, siehe Seite 190.

