


# Euro-Kühlrippenprofil

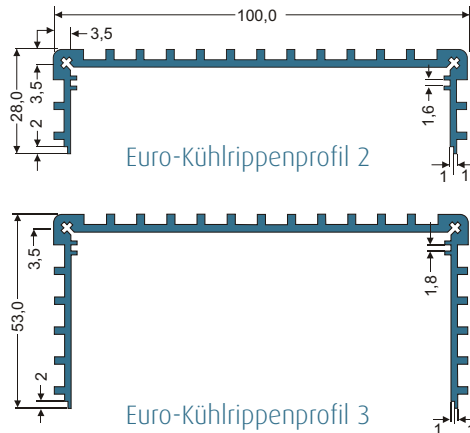

Kühlrippenprofile sind speziell zur Umhausung von Baugruppen der Leistungselektronik entwickelt worden. Hierzu wurde durch eine Rippenstruktur der äußeren Oberfläche die Wärmeableitung der Gehäuse wesentlich verbessert.

- Profile aus Alu-Strangpressprofil, natur eloxiert oder schwarz (andere Farben auf Anfrage)
- Nutzen zur Aufnahme von Platinen
- verbesserte Wärmeableitung durch Rippung der Gehäuseoberfläche
- drei verschiedene Gehäusehöhen durch Kombination der beiden Profile

## Bestell-Informationen

### Euro-Kühlrippenprofil 2

natur eloxiert  
l= 165 mm Art. Nr. 120020 0165  
l=1000 mm Art. Nr. 120020 1000  
l=3000 mm Art. Nr. 120020 3000

### Euro-Kühlrippenprofil 2

schwarz eloxiert  
l= 165 mm Art. Nr. 120022 0165  
l=1000 mm Art. Nr. 120022 1000  
l=3000 mm Art. Nr. 120022 3000

### Euro-Kühlrippenprofil 3

natur eloxiert  
l= 165 mm Art. Nr. 120030 0165  
l=1000 mm Art. Nr. 120030 1000  
l=3000 mm Art. Nr. 120030 3000


### Euro-Kühlrippenprofil 3

schwarz eloxiert  
l= 165 mm Art. Nr. 120032 0165  
l=1000 mm Art. Nr. 120032 1000  
l=3000 mm Art. Nr. 120032 3000

Individueller Profilschnitt bis l=3000 mm, sowie andere Farben auf Anfrage.

Art. Nr.: 1200xx 9999  
+ Länge in mm

# Euro-Kühlrippengehäuse EKG

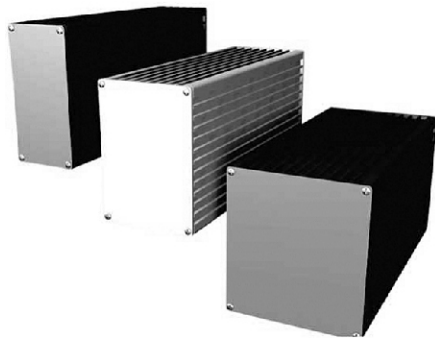


Zur Montage der Gehäuse müssen die beiden Gehäuseprofile lediglich stirnseitig mit den Frontplatten verschraubt werden. Individuelle Gehäuseabmessungen und Farben sind möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

## Lieferumfang EKG Gehäuse:

- 2x Euro-Kühlrippenprofil
- 2x Abschlussplatten
- 4x Kunststoff-Füße
- 8x Blechschrauben

## Zubehörteile

### Frontplatte EKG 1, 2, 3

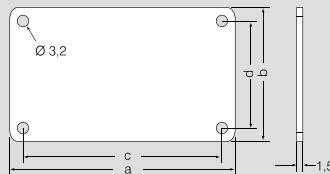

Art.-Nr.:	a	b	c	d
139041	110	54	103	47
139045	110	79	103	72
139049	110	104	103	97

Frontplatte EKG1 (110x54x1,5 mm)  
Art. Nr. 139041

Frontplatte EKG2 (110x79x1,5 mm)  
Art. Nr. 139045

Frontplatte EKG2 (110x104x1,5 mm)  
Art. Nr. 139049

## Montage-Set

8x Blechschraube  $\varnothing 2,9 \times 9,5$  mm,  
4x Kunststoff-Füße  $\varnothing 8$  mm  
Art. Nr. 139140

## Bestell-Informationen

### Euro-Gehäuse EKG 1

L168 x B110 x H54 mm  
natur eloxiert Art. Nr. 130040

### Euro-Gehäuse EKG 2

L168 x B110 x H79 mm  
natur eloxiert Art. Nr. 130044

### Euro-Gehäuse EKG 3

L168 x B110 x H104 mm  
natur eloxiert Art. Nr. 130048

### Euro-Gehäuse EKG 1s

L168 x B110 x H54 mm  
schwarz, pulverbeschichtet Art. Nr. 130041

### Euro-Gehäuse EKG 2s

L168 x B110 x H79 mm  
schwarz, pulverbeschichtet Art. Nr. 130045

### Euro-Gehäuse EKG 3s

L168 x B110 x H104 mm  
schwarz, pulverbeschichtet Art. Nr. 130049