

-Euro-Gehäuseprofil 3


natur eloxiert

Nr. 124 010-0165 L 165 mm

Nr. 124 010-1000 L 1000 mm

Nr. 124 010-3000 L 3000 mm

Andere Längen, bis 3 m, auf Anfrage.

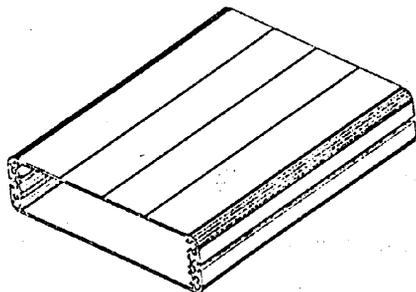

*Euro-Gehäuse aus zwei
Euro-Gehäuseprofilen 3 zusammengefügt.*

- ⊗ Speziell zur Herstellung von Gehäusen verschiedener Längen für die Aufnahme von Tastaturen und Leiterplatten in SMD-Technik
- ⊗ Profile aus Aluminium, natur eloxiert
- ⊗ Profile mit zwei Einzügen für Blechschrauben 2,9; Nuten zur Aufnahme verschiedener Einschübe in 100-mm-Breite
- ⊗ Zwei außenliegende T-Nuten-Einzüge für Gleitmuttern M3. T-Nuten-Einzüge entstehen durch Zusammenfügen der beiden Profilschalen
- ⊗ Verbinden der beiden Profilschalen durch zwei Abschlußbleche (113,5×31) mit Blechschrauben 2,9×9,5 mm

