


## Kabeldurchführungen geschlitzt

zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser

Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)

Farbe: schwarz

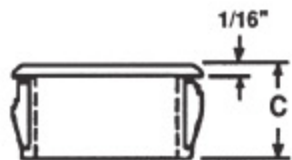

Artikel-Nr.	Loch- ø	Platten- maß	Innen- ø	Maße B	C	MOQ Stück
AF0625	15,9	0,8 – 3,2	11,1	18,2	10,3	100
AF0750	19,0	0,8 – 3,2	12,7	21,8	9,9	100
AF0812	22,2	0,8 – 3,2	12,7	22,6	9,9	100
AF1000	25,4	0,8 – 3,2	19,0	26,9	11,5	100
AF1093	27,8	0,8 – 3,2	20,6	29,3	11,5	100