


Artikelnummer: 773-173
 Produktbeschreibung: Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme

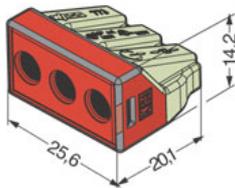

Verpackungseinheit 500 10*50 Stück

Polzahl	3
Querschnitt von [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	6 mm ²
Querschnitt von [AWG]	14 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Leiterart	e (eindrchtig)
Anschlussart	Steckklemm-Anschluss
Aderzahl	3
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstospannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	41 A
Gewicht	5,73 g
Farbe	Transparent
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Hhe [mm]	14,2 mm
Hhe [inch]	0,559 in
Breite [mm]	25,6 mm
Breite [inch]	1,008 in
Tiefe [mm]	20,1 mm



Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,53 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten