

### Tragschienen

Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen. Besonders geeignet zum Einbau von Stützisolatoren.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil
  - über Aufrastmutter TS 8800.808 (Abb. links)
  - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
  - in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm (Abb. rechts)
- am horizontalen TS Schrankprofil
  - in Breite
  - in Tiefe
- an ES-Systemlochung, in Schranktiefe

#### Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr. PS
400	4 St.	<b>4394.000</b>
500	4 St.	<b>4395.000</b>
600	4 St.	<b>4396.000</b>
800	4 St.	<b>4398.000</b>

#### + Zubehör:

Aufrastmutter M8, TS 8800.808, siehe Seite 931.  
Adapterschiene, siehe Seite 924.  
TS Montageschiene 25 x 38 mm, siehe Seite 923.




### Tragschienen TS 35/15

nach EN 50 022 für TS, ES

Montage am TS Vertikalprofil über Aufrastmutter M8, TS 8800.808, siehe Seite 931, Ausbaublock, siehe Seite 924 oder Adapterschiene, siehe Seite 924.

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Tragschienen Länge mm	VE	Best.-Nr. PS
500	455	6 St.	<b>4933.000</b>
600	555	6 St.	<b>4934.000</b>
800	755	6 St.	<b>4935.000</b>
1200	1155	6 St.	<b>4937.000</b>

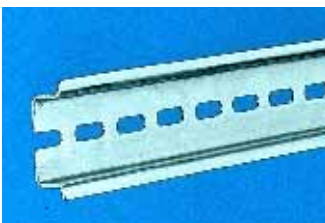

### Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15

nach EN 50 022 für KL, AE

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Für Gehäuse Breite mm	Tragschienen Länge mm	Ausführung	VE	Best.-Nr. SZ
150	137	TS 35/7,5	10 St.	<b>2314.000</b>
200	187		10 St.	<b>2315.000</b>
300	287		10 St.	<b>2316.000</b>
400	387	TS 35/15	10 St.	<b>2317.000</b>
500	487		10 St.	<b>2318.000</b>
600	587		10 St.	<b>2319.000</b>

### Tragschienen

nach EN 50 022 für AE

Fixlänge 2 m

Ausführung	Länge	VE	Best.-Nr. SZ
TS 35/15	2 m	6 St.	<b>2313.150</b>
TS 35/7,5	2 m	6 St.	<b>2313.750</b>



### Montage-Clip für Tragschienen

Zur schnellen und sicheren Befestigung von:

- Kabelkanälen
  - Montageplatten
  - Profilschienen
- auf Tragschiene TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 50 022.

Einfach den Montage-Clip am einzubauenden Teil vormontieren und dann auf die Tragschiene aufrasten.

VE	Best.-Nr. SZ
30 St.	<b>2309.000</b>

Deutsches Patent Nr. 195 44 083  
Europa-Patent Nr. 0 776 077  
mit Wirkung für ES, FR, IT, SE