

Teleskopschienen für Geräteböden

Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.

Technische Beschreibung:


In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.

Belastbarkeit:

Je Satz 50 kg/100 kg

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

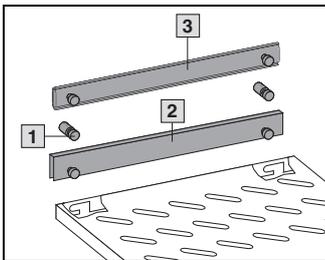

Für Gerätebodentiefe mm	VE	Best.-Nr. DK	
		50 kg	100 kg
300	2 St.	7051.000	–
400	2 St.	7061.000	7064.000
500	2 St.	7081.000	7065.000
600	2 St.	7161.000	7066.000
700	2 St.	7161.700	7066.700

- 1** Befestigungsbolzen
- 2** Einbauschienen
- 3** Teleskopschienen



Winkel, einhängbar für Böden

Einfach in das vertikale TS Schrankprofil einhängen. Zusätzliche Sicherung mit Schrauben möglich. Auflagefläche für Böden: 200 mm.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035



VE	Best.-Nr. IW
3 Paar	6902.690



Kabelträger

scharniert, mit Schnellverbinder

Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung über Schnellverbinder.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schranktiefe mm	Best.-Nr. DK
< 600	7163.500
> 600	7163.550