



### Aufrastmutter TS

Metrisches Gewinde für vertikales TS Schrankprofil.

Zur Montage in Schlitzlochung einsetzen und einclippen. Damit ist die Aufrastmutter bereits fixiert. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potentialausgleich hergestellt.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil
  - mit metrischem Gewinde M6 oder M8
  - die Alternative zur Blechschraube
  - besonders geeignet für dynamisch belastete Verbindungen.

#### Material:


Edelstahl-Feinguss

Gewinde	VE	Best.-Nr. TS
M6	20 St.	<b>8800.806</b>
M8	20 St.	<b>8800.808</b>

Deutsches Patent Nr. 101 49 599


#### + Zubehör:

Innensechsrund-Schraube M6 x 12 bzw. M8 x 12, siehe Seite 937.

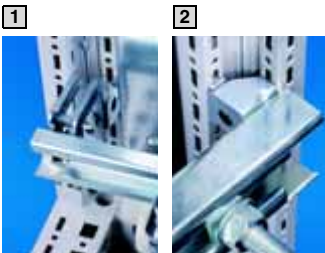

#### Zubehör für den Innenausbau

- 1 Tragschienen, siehe Seite 927
- 2 Kabelabfangschienen, siehe Seite 979
- 3 C-Profilschienen 30/15, siehe Seite 928
- 4 System-Tragschienen, siehe Seite 926
- 5 TS Montageschiene 25 x 38 mm, siehe Seite 923

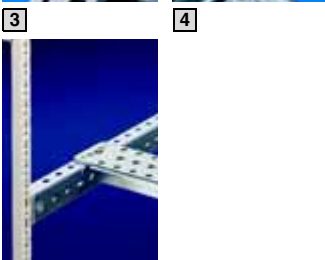

5



### Adapter-Winkel TS

Zum Anbau von

- Systemleuchten
- Kabelkanal

am vertikalen TS Schrankprofil.

#### Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

VE	Best.-Nr. TS
6 St.	<b>8800.360</b>

