
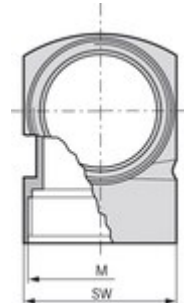


Produktbeschreibung

Platzsparend; Verringerung der Bauhöhe

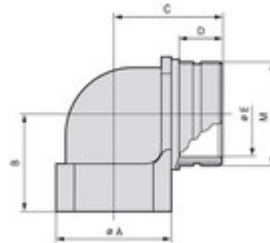

Anwendungsgebiete

- Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.
- Light- and Sound Bereich
- Schaltschrankbau

Nutzen

- Platzsparend
- Verringerung der Bauhöhe

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Passender O-Ring siehe SKINDICHT® O-Ring Perbunan®
- SKINDICHT® KW-M kann mit jeder Kabelverschraubung kombiniert werden, insbesondere mit SKINTOP® ST-M
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M



Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7001, silbergrau

Material

Polyamid, glasfaserverstärkt

Schutzart

IP 55

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	A mm	B in mm	ØE mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINDICHT® KW-M							
52106210	16 x 1,5	19,0	21.5	11	19	24,0	13,0
52106220	20 x 1,5	25,0	24.5	15	25	29,5	15,0
52106230	25 x 1,5	30,0	28,0	20	30	33,5	16,0
52106240	32 x 1,5	36,0	31.5	26	36	38,0	17,0

Fussnote:

Perbunan® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BAYER AG

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.