


Produktbeschreibung

Schützt vor Flüssigkeiten; Zugfest; Erhöht trittfest; Außen- und Erdverlegbar; Erhöht mechanisch belastbar

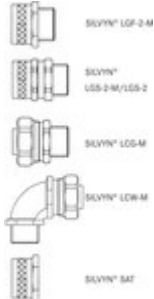

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Außenbereich
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Nutzen

- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Erhöht trittfest
- Außen- und Erdverlegbar
- Erhöht mechanisch belastbar

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- PVC Außenmantel



Technische Daten

Lieferfarbe
RAL 9005 schwarz

Temperaturbereich
-20°C bis +70°C Kurzzeitig bis +100°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Innen-Ø mm	Passend zu SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M	Passend zu SILVYN® LGS-2
SILVYN® LCC-2						
61804702	LCC-2/10	6,8 x 10	25	6.8	M 12 x 1,5	7
61804712	LCC-2/12	10,2 x 14	30	10.2	M 16/1 x 1,5	9
61804722	LCC-2/16	13 x 17	40	13	M16/2 + 20/1x1,5	11
61804732	LCC-2/20	16,9 x 21,5	45	16.9	M 20/2 x 1,5	13,5 + 16
61804742	LCC-2/25	21,1 x 26	55	21.1	M 25 x 1,5	21
61804752	LCC-2/32	28,1 x 34	70	28.1	M 32 x 1,5	29
61804762	LCC-2/40	37,6 x 44,5	80	37.6	M 40 x 1,5	36
61804772	LCC-2/50	48,4 x 55	90	48.4	M 50 x 1,5	
61804792	LCC-2/63	57,5 x 64,5	115	57.5	M 63 x 1,5	48

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.