


## Produktbeschreibung

Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet; Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss; Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz; hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser; Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage

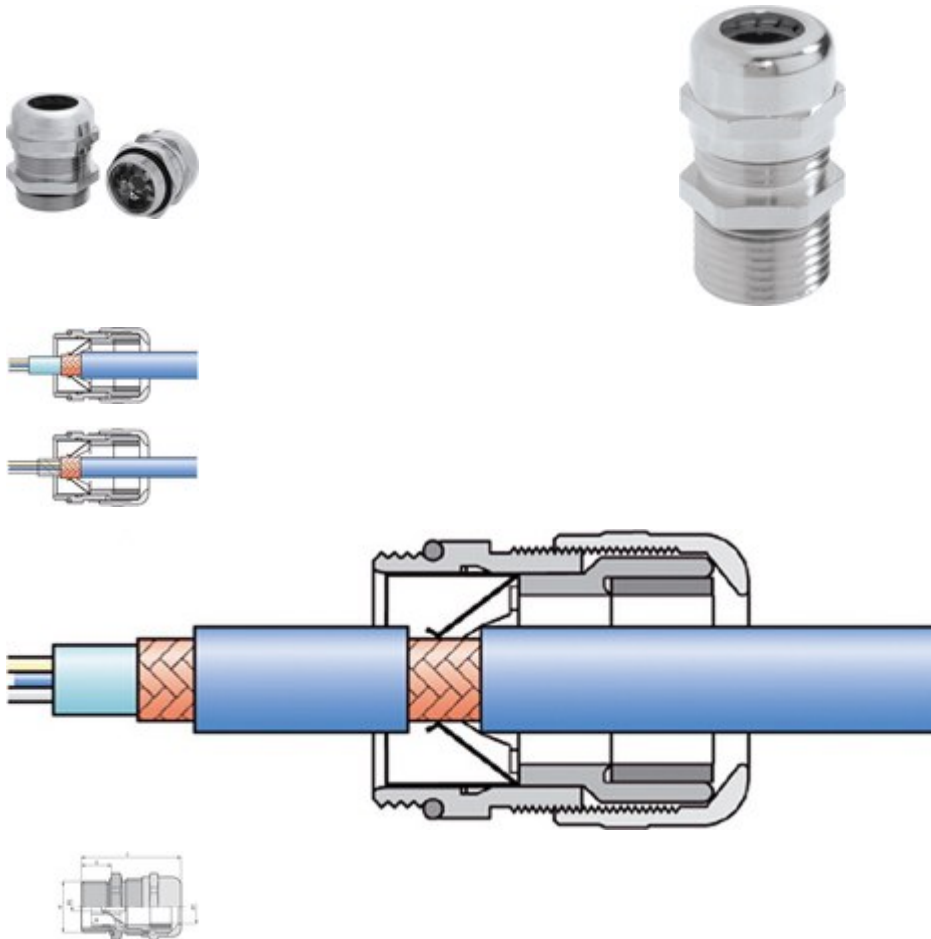

## Anwendungsgebiete

- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel
- Telekommunikation
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Automatisierungstechnik

### Nutzen

---

- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
- Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage

### Aufbau

---

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen

---

- UL File Nr. E79903

### Bemerkung

---

- Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M
- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Als Variante für dickwandige Gehäuse empfehlen wir SKINTOP® MS-SC-M-XL mit langem Anschlussgewinde in den Größen M16 bis M50

## Technische Daten

### Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

### Material

Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid

Dichtring: CR O-Ring: NBR

### Schutzart

IP 68 - 10 bar

### Temperaturbereich

-30°C bis +100°C

## Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Außen-Ø mm von - bis	Mindest-Ø über Geflecht mm	SW mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	12 x 1,5	3,5-7	2	16	6,5
53112620	16 x 1,5	4,5-9	4	20	7,0
53112630	20 x 1,5	7-12,5	5	24	8,0
53112640	25 x 1,5	9-16,5	7.5	29	8,0
53112650	32 x 1,5	11-21	9	36	9,0
53112660	40 x 1,5	19-28	15	45	9,0
53112670	50 x 1,5	27-35	21	54	10,0
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	16 x 1,5	4,5-9	4	20	12,0
53112635	20 x 1,5	7-12,5	5	24	12,0
53112645	25 x 1,5	9-16,5	7.5	29	12,0
53112655	32 x 1,5	11-21	9	36	15,0
53112665	40 x 1,5	19-28	15	45	15,0
53112675	50 x 1,5	27-35	21	54	15,0

### Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.