


Produktbeschreibung

Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung; Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

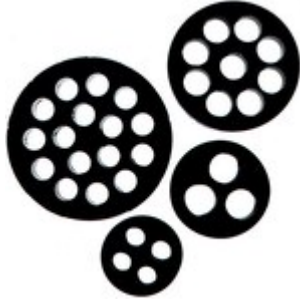

Anwendungsgebiete

- Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.
- Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.

Nutzen

- Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
- Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

Ausführung

- SKINTOP® DIX-M VITON® ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.

Bemerkung

- IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen

Technische Daten

Auf Anfrage

Sonderformen

Lieferfarbe

RAL 9005 schwarz

Material

NBR

VITON®

Schutzart

IP 54

Temperaturbereich

-40°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Größe M	Kabelanzahl x Kabel-Ø
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2
53316230	16230	M 16	2 x 3
53316240	16240	M 16	2 x 4
53320250	20250	M 20	2 x 5
53320260	20260	M 20	2 x 6
53320340	20340	M 20	3 x 4
53320353	20353	M 20	3 x 5,3
53320440	20440	M 20	4 x 4
53320920	20920	M 20	9 x 2
53320430	20430	M 20	4 x 3
53325260	25260	M 25	2 x 6
53325350	25350	M 25	3 x 5
53325360	25360	M 25	3 x 6
53325370	25370	M 25	3 x 7
53325450	25450	M 25	4 x 5
53325540	25540	M 25	5 x 4
53325640	25640	M 25	6 x 4
53332270	32270	M 32	2 x 7
53332280	32280	M 32	2 x 8
53332290	32290	M 32	2 x 9
53332370	32370	M 32	3 x 7
53332380	32380	M 32	3 x 8
53332460	32460	M 32	4 x 6



53332470	32470	M 32	4 x 7
53332560	32560	M 32	5 x 6
53332650	32650	M 32	6 x 5
53332840	32840	M 32	8 x 4
53332850	32850	M 32	8 x 5
53332940	32940	M 32	9 x 4
53340290	40290	M 40	2 x 9
53340310	40310	M 40	3 x 10
53340480	40480	M 40	4 x 8
53340490	40490	M 40	4 x 9
53340580	40580	M 40	5 x 8
53340590	40590	M 40	5 x 9
53340670	40670	M 40	6 x 7
53340860	40860	M 40	8 x 6
53340969	40969	M 40	9 x 6,9
53350118	50118	M 50	11 x 8
53350680	50680	M 50	6 x 8
53350780	50780	M 50	7 x 8
53350870	50870	M 50	8 x 7
53350147	50147	M 50	14 x 7
53350164	50164	M 50	16 x 4
53350166	50166	M 50	16 x 6
SKINTOP® DIX-M VITON®			
53420250	20250	M 20	2 x 5
53420260	20260	M 20	2 x 6
53440969	40969	M 40	9 x 6,9

Fussnote:

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.