


Produktbeschreibung

Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze); Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit; Dauerhafter Vibrationsschutz; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche

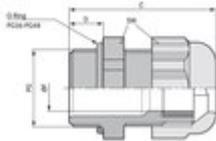

Anwendungsgebiete

- Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen.
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik

Nutzen

- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)
- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

**Bemerkung**

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

Technische Daten**Achtung**

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005
schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Polyamid Dichtung: CR

Prüfungen

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Schutzart

IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® ST silbergrau					
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0
53015020	ST 11	4 - 10	22	38,0	8,0
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0
53015040	ST 16	9 - 14	27	44,0	10,0
53015050	ST 21	13 - 18	33	49,0	11,0
53015060	ST 29	14 - 25	42	56,0	11,0
53015070	ST 36	24 - 32	53	66,0	13,0
53015080	ST 42	35 - 38	60	68,0	13,0
53015090	ST 48	39 - 44	65	69,0	14,0
SKINTOP® ST schwarz					
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0
53015220	ST 11	4 - 10	22	38,0	8,0
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0
53015240	ST 16	9 - 14	27	44,0	10,0
53015250	ST 21	13 - 18	33	49,0	11,0

53015260	ST 29	14 - 25	42	56,0	11,0
53015270	ST 36	24 - 32	53	66,0	13,0
53015280	ST 42	35 - 38	60	68,0	13,0
53015290	ST 48	39 - 44	65	69,0	14,0
SKINTOP® ST lichtgrau					
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0
53018020	ST 11	4 - 10	22	38,0	8,0
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0
53018040	ST 16	9 - 14	27	44,0	10,0
53018050	ST 21	13 - 18	33	49,0	11,0
53018060	ST 29	14 - 25	42	56,0	11,0
53018070	ST 36	24 - 32	53	66,0	13,0
53018080	ST 42	35 - 38	60	68,0	13,0
53018090	ST 48	39 - 44	65	69,0	14,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.