


## Produktbeschreibung

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz;Kabelschonung;Funktionssicherung

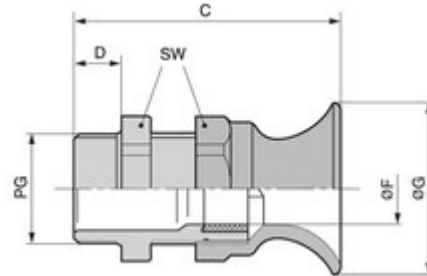

## Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Apparatebau
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile

## Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung

## Aufbau

- PG Anschlussgewinde

## Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL



**Technische Daten**

**Achtung**

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

**Lieferfarbe**

RAL 7001, silbergrau

**Material**

Körper: Polyamid Dichtung: CR

**Schutzart**

IP 68 - 5 bar

**Temperaturbereich**

-20°C bis +80°C

**Artikelliste**

Artikel-nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® BT silbergrau					
53015410	9	3,5 - 8	19	42,9	8,0
53015420	11	4 - 10	22	47,7	8,0
53015430	13,5	5 - 12	24	52,0	9,0
53015440	16	9 - 14	27	55,9	10,0
53015450	21	13 - 18	33	64,4	11,0

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.