


## Produktbeschreibung

Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität; Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

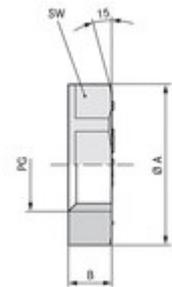

## Anwendungsgebiete

- Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

## Nutzen

- Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

## Aufbau

- PG Anschlussgewinde

## Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

## Bemerkung

- UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
- Konstruiert zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® ST(R)



**Technische Daten**

**Auf Anfrage**

Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)

**Lieferfarbe**

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig

**Material**

Polyamid, glasfaserverstärkt

**Temperaturbereich**

-20°C bis +100°C

**Artikelliste**

| Artikelnummer                       | Artikelbez. / Größe | SW mm |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| SKINTOP® GMP-GL silbergrau mit Bund |                     |       |
| 53019000                            | GMP-GL 7            | 19    |
| 53019010                            | GMP-GL 9            | 22    |
| 53019020                            | GMP-GL 11           | 24    |
| 53019030                            | GMP-GL 13,5         | 27    |
| 53019040                            | GMP-GL 16           | 30    |
| 53019050                            | GMP-GL 21           | 36    |
| 53019060                            | GMP-GL 29           | 46    |
| 53019070                            | GMP-GL 36           | 60    |
| 53019080                            | GMP-GL 42           | 65    |
| 53019090                            | GMP-GL 48           | 70    |
| SKINTOP® GMP-GL schwarz mit Bund    |                     |       |
| 53019200                            | GMP-GL 7            | 19    |
| 53019210                            | GMP-GL 9            | 22    |
| 53019220                            | GMP-GL 11           | 24    |
| 53019230                            | GMP-GL 13,5         | 27    |
| 53019240                            | GMP-GL 16           | 30    |
| 53019250                            | GMP-GL 21           | 36    |
| 53019260                            | GMP-GL 29           | 46    |
| 53019270                            | GMP-GL 36           | 60    |
| 53019280                            | GMP-GL 42           | 65    |
| 53019290                            | GMP-GL 48           | 70    |
| SKINTOP® GMP-GL lichtgrau mit Bund  |                     |       |
| 53019001                            | GMP-GL 7            | 19    |
| 53019011                            | GMP-GL 9            | 22    |



|          |             |    |
|----------|-------------|----|
| 53019021 | GMP-GL 11   | 24 |
| 53019031 | GMP-GL 13,5 | 27 |
| 53019041 | GMP-GL 16   | 30 |
| 53019051 | GMP-GL 21   | 36 |
| 53019061 | GMP-GL 29   | 46 |
| 53019071 | GMP-GL 36   | 60 |
| 53019081 | GMP-GL 42   | 65 |
| 53019091 | GMP-GL 48   | 70 |

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.