


Produktdatenblatt

SZ 2400.900

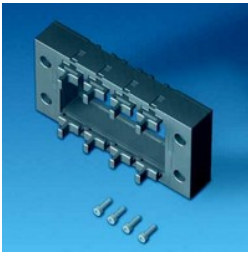

Stammdaten:

Bestell-Nummer:	SZ 2400.900
Bezeichnung:	Steckerdurchführung - Dichtrahmen, 24polig,
Variante:	k.A.
VE:	1 ST
BxHxT:	k.A.
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	0,46 dm ³
Gewicht:	0,14 kg
EAN:	4028177534643
Zoll-Nummer:	39269097
Schutzarten:	k.A.

Approbationen:


Artikeleigenschaften:

Verwendung Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Zum Anbau an 24polige Steckverbinderausbrüche zum Beispiel in Modulplatten für TS in Trennwand oder Metallflanschplatten, zum Abdichten von Kabel und Leitungen in Verbindung mit den Dichtmodulen.

Technische Daten Für 24polige Steckverbinderausbrüche: 36 x 112 mm
Normbohrlöcher: 32x130 mm
Rahmenabmessung: 145x67x19 mm

Produktdatenblatt

SZ 2400.900

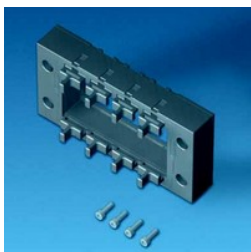

Schutzart:
IP 64 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt

Material

Rahmen: Polyamid
Flachdichtung: CR

Lieferumfang

Dichtraumen inkl. Befestigungsmaterial

Produkthinweise

Innovative Mehrfachkabeinführung mit variablen Klemmbereichen für hohe Flexibilität während der Montage. Weniger Teile durch große, variable Klemmbereiche. Einfachste Montage und Demontage. Montierte Kabel können einzeln entnommen werden ohne Demontage des Rahmens. Rahmen ist von Innen und Aussen montierbar.