


# Produktdatenblatt

## SZ 2400.920

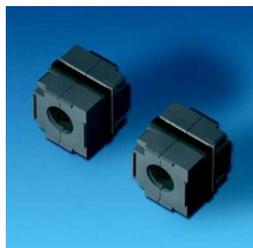

### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	SZ 2400.920
<b>Bezeichnung:</b>	Steckerdurchführung - Dichtmodule 20 x 20, Dichtbereich 4 - 6 mm,
<b>Variante:</b>	k.A.
<b>VE:</b>	10 ST
<b>BxHxT:</b>	k.A.
<b>Montage-Fläche:</b>	k.A.
<b>Volumen:</b>	0,03 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,01 kg
<b>EAN:</b>	4028177534674
<b>Zoll-Nummer:</b>	39269097
<b>Schutzarten:</b>	k.A.

### Approbationen:

### Artikeleigenschaften:


**Verwendung** Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen.  
Die Dichtmodule mit variablem Klemmbereich sind über Klemmbügel rüttelsicher im Rahmen fixiert.

### Technische Daten

Dichtmodul in der Abmessung 20 x 20 mm  
Für den Klemmbereich von 4 bis 6 mm  
Schutzart:  
IP 64 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt

# Produktdatenblatt

## SZ 2400.920

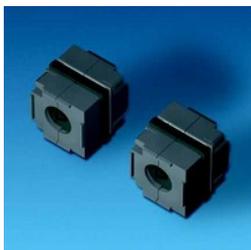

### **Material**

Dichtmodule: Polyamid  
Dichtung: LSE 2