
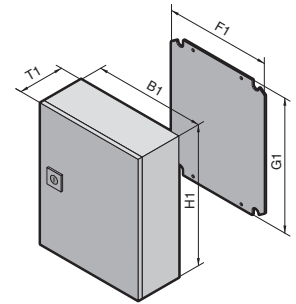


Kompakt-Schaltschränke AE

Breite: 200 – 600, Höhe: 300 – 400

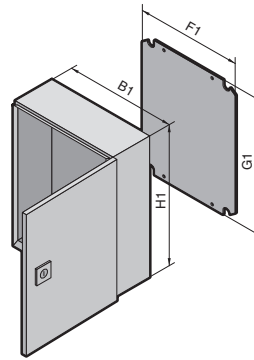

Kompakt-Schaltschränke AE

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
Gehäuse und Tür:
tauchgrundiert,
außen pulverbeschichtet in
RAL 7035 Struktur
Montageplatte: verzinkt

Schutzart:
IP 66 nach EN 60 529,
NEMA 4 wird erfüllt.

Lieferumfang:
Gehäuse rundum geschlossen,
eintürig,
1 Flanschplatte im Gehäuse-
boden,
Türanschlag rechts, auf links
wechselbar (außer bei
AE 1032.500 und AE 1035.600),
mit einem Vorreiberverschluss,
Türdichtung eingeschäumt,
Montageplatte.

Approbationen,
siehe Seite 28.
Detailzeichnung,
siehe Seite 1177.

Breite (B1) mm	VE	200	200	300	300	300	380	380	380	600	600	Seite
Höhe (H1) mm		300	300	300	300	400	300	300	380	380	380	
Tiefe (T1) mm		120	155	155	210	210	155	210	210	210	350	
Montageplattenbreite (F1) mm		162	162	254	254	254	334	334	334	549	549	
Montageplattenhöhe (G1) mm		275	275	275	275	375	275	275	355	355	355	
Montageplattenstärke mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
Best.-Nr. AE	1 St.	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500	1030.500	1031.500	1380.500	1039.500	1339.500	
Gewicht (kg)		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0	

Zubehör

Flanschplatte	Größe	1	1	-	-	-	3	3	3	5	5	ab 1048
	Anzahl	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	

Verschluss-Systeme

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B, siehe Seite 954 – 957.

Schränke in RAL 7032 Struktur mit End-Nr. .600, grundiert mit End-Nr. .800 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.



Kabelverschraubungen
aus Polyamid oder Messing,
Best.-Nr. siehe Seite 1054.



Staubschutzleiste
für den Spalt zwischen Tür und
Gehäuse,
Best.-Nr. siehe Seite 970.

Zubehör Seite 890 AE Edelstahl Seite 308 AE IP 69K Seite 131 AE EMV-geschirmt Seite 328 AE Ex-geschützt Seite 325
Kompakt-Schaltschränke Hygienic Design Seite 299