
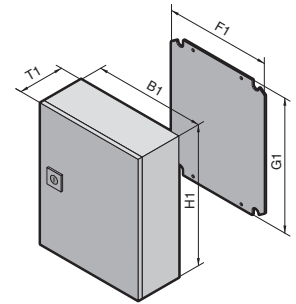


# Kompakt-Schaltschränke AE

Breite: 200 – 600, Höhe: 300 – 400

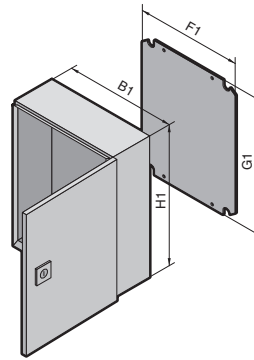

1 2 **Kompakt-Schaltschränke AE**

**Material:**  
Stahlblech

**Oberfläche:**  
Gehäuse und Tür:  
tauchgrundiert,  
außen pulverbeschichtet in  
RAL 7035 Struktur  
Montageplatte: verzinkt

**Schutzart:**  
IP 66 nach EN 60 529,  
NEMA 4 wird erfüllt.

**Lieferumfang:**  
Gehäuse rundum geschlossen,  
eintürig,  
1 Flanschplatte im Gehäuse-  
boden,  
Türanschlag rechts, auf links  
wechselbar (außer bei  
AE 1032.500 und AE 1035.600),  
mit einem Vorreiberverschluss,  
Türdichtung eingeschäumt,  
Montageplatte.

**Approbationen,**  
siehe Seite 28.  
**Detailzeichnung,**  
siehe Seite 1177.

<b>Breite (B1) mm</b>	VE	200	200	300	300	300	380	380	380	600	600	Seite
<b>Höhe (H1) mm</b>		300	300	300	300	400	300	300	380	380	380	
<b>Tiefe (T1) mm</b>		120	155	155	210	210	155	210	210	210	350	
Montageplattenbreite (F1) mm		162	162	254	254	254	334	334	334	549	549	
Montageplattenhöhe (G1) mm		275	275	275	275	375	275	275	355	355	355	
Montageplattenstärke mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
<b>Best.-Nr. AE</b>	1 St.	<b>1032.500</b>	<b>1035.500</b>	<b>1036.500</b>	<b>1033.500</b>	<b>1034.500</b>	<b>1030.500</b>	<b>1031.500</b>	<b>1380.500</b>	<b>1039.500</b>	<b>1339.500</b>	
Gewicht (kg)		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0	

## Zubehör

Flanschplatte	Größe	1	1	–	–	–	3	3	3	5	5	ab 1048
	Anzahl	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	

## Verschluss-Systeme

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B, siehe Seite 954 – 957.

**Schränke in RAL 7032 Struktur mit End-Nr. .600, grundiert mit End-Nr. .800 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.**



**Kabelverschraubungen**  
aus Polyamid oder Messing,  
Best.-Nr. siehe Seite 1054.



**Staubschutzleiste**  
für den Spalt zwischen Tür und  
Gehäuse,  
Best.-Nr. siehe Seite 970.

Zubehör Seite 890 AE Edelstahl Seite 308 AE IP 69K Seite 131 AE EMV-geschirmt Seite 328 AE Ex-geschützt Seite 325  
Kompakt-Schaltschränke Hygienic Design Seite 299