

**Klippon
Klippon POK 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Polyestergehäuse**

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon POK bilden eine hochwertige und preisgünstige Lösung für elektrische Verbindungen. Die Gehäuse eignen sich überall, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich sind.

Merkmale:

- 17 Baugrößen
- Deckel mit Edelstahlschrauben
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1277500000
Typ	Klippon POK 4
Ausführung	Klippon-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, glasfaser-verstärktes Polyester, 120 mm, 91 mm, 122 mm
GTIN (EAN)	4008190146283
VPE	1 Stück

Klippon Klippon POK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	91 mm	Breite	122 mm
Höhe	120 mm	Befestigungsmaß Breite	106 mm
Befestigungsmaß Höhe	82 mm	Gewicht	750 g
Nettogewicht	720 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Einsatzgebiete	Transportwesen, Hafenanlagen, Prozessindustrie
Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	Chloropren
Oberfläche	unbehandelt	Farbcode	RAL 7001
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Schlagfestigkeit	7.00 J	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Löcher 6 mm	Deckelbefestigung	M6 Schlitz-/ Kreuzschlitzedelstahlschrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	106 mm	Befestigungsmaß Höhe	82 mm
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x12	WDU 4 / ZDU 4	1x10
WDU 6 / ZDU 6	1x7		

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 (2)	*	WDU 16 / ZDU 16 (2)	*
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
WDU 6 / ZDU 6 (2)	*		

Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	12
M16	6	M20	4
M25	2	M32	1

Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	8
M16 (2)	4	M20 (2)	3
M25 (2)	1	M32 (2)	1

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Datenblatt**Klippon
Klippon POK 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Prüfbescheinigungen**

Zertifikat-Nr. (MARITREG)	09.04041.250	Zertifikat-Nr. (cULus)	E223801ROSE
---------------------------	--------------	------------------------	-------------

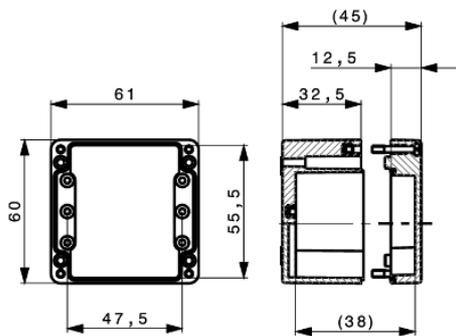
Zulassungen

Zulassungen



**Klippon
Klippon POK 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

**Klippon
Klippon POK 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Messingplatte, Kreuzform

Erdungsplatten



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9511040000	COPL POK 4	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Erdungsplatte, Montageplatte, Stahl	4008190851668	1 Stück

Montageplatten

Montageplatten, 2 mm Stahlblech, verzinkt oder Pertinax



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510590000	MP POK 4	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt	4008190498221	1 Stück

**Klippon
Klippon POK 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

105 mm (K41/POK4)



Tragschienen sind in den Baubreiten 15 und 35 mm verfügbar. Diese sind passend für die verschiedenen Gehäusegrößen zugeschnitten. Alternativ zur Tragschiene umfasst das Angebot zusätzlich drei Montageplatten für kleine und flache Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1928110000	TS35 POK4 Set	Klippon-Geschützte Baugruppen, Tragschiene, 105 mm	4032248577095	1 Stück

Wandbefestigungshalter



Aussenbefestigungsclaschen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510910000	MF POK big	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungsclaschen, Edelstahl	4032248009756	1 Stück