


SKVS 7 LG

Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, Pg 7, RAL 7035

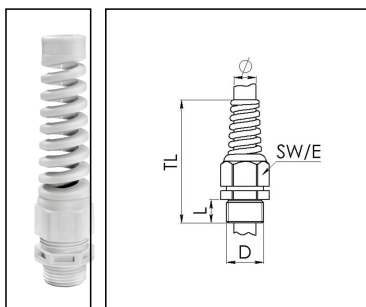

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	7
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	6,5 mm
Schlüsselweite SW	15 mm
Eckmaß E	16 mm
Gesamtlänge TL	68 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	SKVS 7 LG
Bestellnr. RAL 7035	10060615
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686298246
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MUG 7 LG	10060670
ADR 7	10061419
RDE 12	10062183
BS 6	10064004
MFD 12/04/020	10064392
MFD 12/02/020	10100525

18.03.2026


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

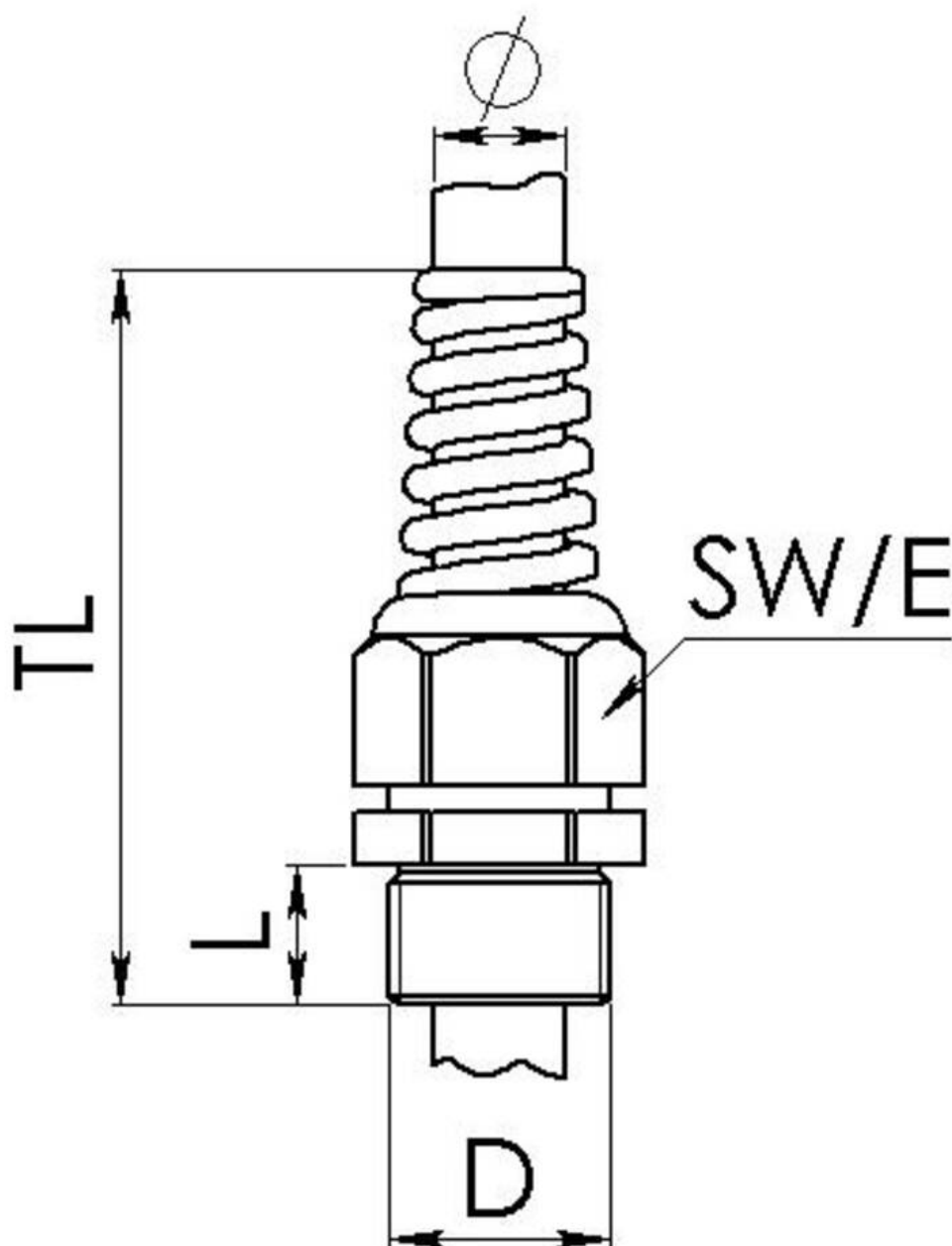

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten