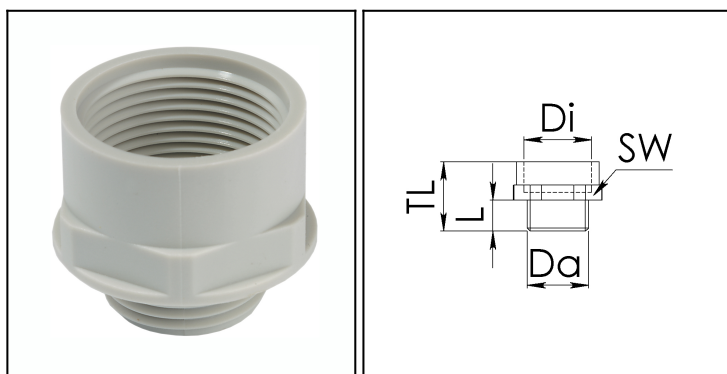




 

 


Erweiterungen, metrisch-metrisch



Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr: Niedrig

| Type | WISKA-No. RAL 7035 |  |  Da mm |  Di mm |  TL mm |  TL mm |  TL mm |  TL mm | E1 mm | TL mm |
|-----------|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|----------|----------|
| KEM 12/16 | 10063570 | 100 | M 12x1,5 | M 16x1,5 | 9 | 15,5 | 6 | 20 | 22 | 27 |
| KEM 16/20 | 10063571 | 100 | M 16x1,5 | M 20x1,5 | 9 | 15,5 | 10 | 24 | 27 | 27 |
| KEM 20/25 | 10063572 | 100 | M 20x1,5 | M 25x1,5 | 9 | 15,5 | 14 | 29 | 32 | 27 |
| KEM 25/32 | 10063573 | 100 | M 25x1,5 | M 32x1,5 | 10 | 15,5 | 19 | 36 | 40 | 28 |
| KEM 32/40 | 10063574 | 50 | M 32x1,5 | M 40x1,5 | 12 | 15,5 | 26 | 46 | 51 | 30 |
| KEM 40/50 | 10063575 | 25 | M 40x1,5 | M 50x1,5 | 12 | 15,5 | 32 | 55 | 61 | 30 |
| KEM 50/63 | 10063576 | 5 | M 50x1,5 | M 63x1,5 | 14 | 15,5 | 42 | 68 | 75 | 32 |

© 2012 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209