







 


## Verschlusschrauben, metrisch, flammwidrig

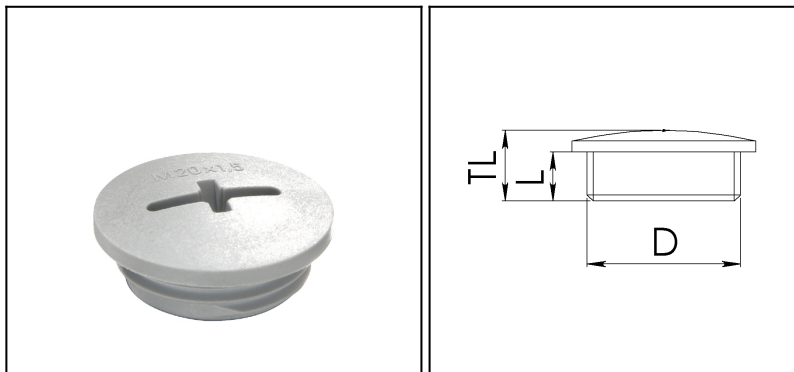

**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68  
**Einsatztemperatur:** -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C  
**Material:** Flammwidriges Polyamid / glasfaserverstärkt, selbstverlöschend  
**Ausstattung:** Verschlusschraube mit Flammschutz nach UL VO 94 und Glühdrahtprüfung 960°C  
**Chemische Beständigkeit:** Acetone, benzine, benzene, diesel oil, oils and greases, paint and varnish solvents  
**Spannungsrisssgefahr:** Low

Type	WISKA-No. RAL 7035		 mm	 mm	 mm	 Nm	 ISO 4757	 mm	 mm
EVSF 12	64666	100/1000	M 12x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	15	8
EVSF 16	64667	100/1000	M 16x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	20	9
EVSF 20	64668	100/1000	M 20x1,5	6	1,0	Z3	9x1,4	24	9,5
EVSF 25	64669	100/1000	M 25x1,5	8	1,0	Z3	9x1,4	30	10
EVSF 32	64670	100/1000	M 32x1,5	8	1,0	Z4	13x2	37	13,5
EVSF 40	64671	50	M 40x1,5	8	2,0	Z4	13x2	46	15
EVSF 50	64672	50	M 50x1,5	10	2,0	Z4	13x2	56	16
EVSF 63	64673	25	M 63x1,5	12	2,5	Z4	13x2	70	16

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH  
 Kisdorfer Weg 28  
 D-24568 Kaltenkirchen  
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100  
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209