


Verschlusschrauben, metrisch, flammwidrig

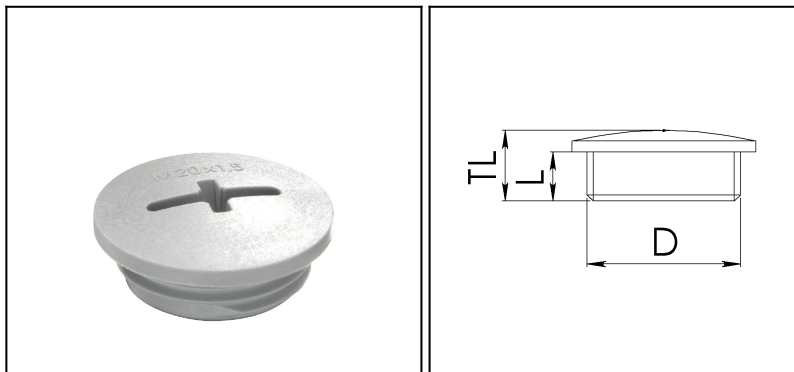

Schutzart gemäß EN 60 529:	IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68
Einsatztemperatur:	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material:	Flammwidriges Polyamid / glasfaserverstärkt, selbstverlöschend
Ausstattung:	Verschlusschraube mit Flammschutz nach UL VO 94 und Glühdrahtprüfung 960°C
Chemische Beständigkeit:	Acetone, benzine, benzene, diesel oil, oils and greases, paint and varnish solvents
Spannungsrisssgefahr:	Low

Type	WISKA-No. RAL 7035				mm		Nm		ISO 4757		mm	E1	TL	mm	mm
EVSF 12	64666	100/1000	M 12x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	15	8						
EVSF 16	64667	100/1000	M 16x1,5	6	0,5	Z3	9x1,4	20	9						
EVSF 20	64668	100/1000	M 20x1,5	6	1,0	Z3	9x1,4	24	9,5						
EVSF 25	64669	100/1000	M 25x1,5	8	1,0	Z3	9x1,4	30	10						
EVSF 32	64670	100/1000	M 32x1,5	8	1,0	Z4	13x2	37	13,5						
EVSF 40	64671	50	M 40x1,5	8	2,0	Z4	13x2	46	15						
EVSF 50	64672	50	M 50x1,5	10	2,0	Z4	13x2	56	16						
EVSF 63	64673	25	M 63x1,5	12	2,5	Z4	13x2	70	16						

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209