


Verschlusschrauben, PG

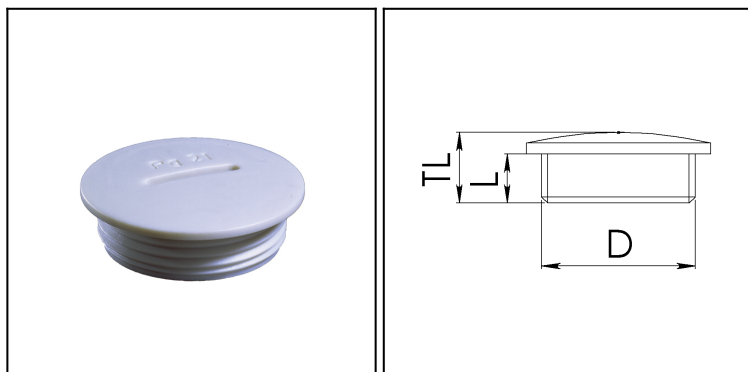

Schutzart gemäß EN 60 529:	IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68
Einsatztemperatur:	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Chemische Beständigkeit:	Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr:	Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035						E1 mm	TL mm
VSG 7	60728	100/1000	PG 7	6	0,5	15	8	
VSG 9	60729	100/1000	PG 9	6	0,5	19	9	
VSG 11	60730	100/1000	PG 11	6	1,0	22	9	
VSG 13,5	60731	100/1000	PG 13,5	6	1,0	25	9,5	
VSG 16	60732	100/1000	PG 16	6	1,0	27	9,5	
VSG 21	60733	100	PG 21	8	1,0	33	11	
VSG 29	60734	100	PG 29	8	2,0	44	12	
VSG 36	60735	25	PG 36	10	2,0	55	15	
VSG 42	60736	25	PG 42	10	2,0	62	16	
VSG 48	60737	25	PG 48	12	2,5	69	16	