


Verschlusschrauben, PG

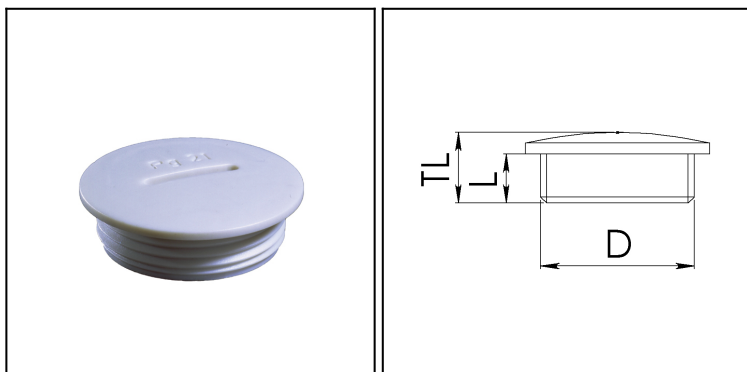

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schutzart gemäß EN 60 529: | IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68 |
| Einsatztemperatur: | -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C |
| Material: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Chemische Beständigkeit: | Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke |
| Spannungsrisssgefahr: | Niedrig |

| Type | WISKA-No. RAL 7035 | | | | | E1 mm | TL mm |
|----------|-----------------------|----------|---------|----|-----|----------|----------|
| | | | mm | mm | Nm | | |
| VSG 7 | 60728 | 100/1000 | PG 7 | 6 | 0,5 | 15 | 8 |
| VSG 9 | 60729 | 100/1000 | PG 9 | 6 | 0,5 | 19 | 9 |
| VSG 11 | 60730 | 100/1000 | PG 11 | 6 | 1,0 | 22 | 9 |
| VSG 13,5 | 60731 | 100/1000 | PG 13,5 | 6 | 1,0 | 25 | 9,5 |
| VSG 16 | 60732 | 100/1000 | PG 16 | 6 | 1,0 | 27 | 9,5 |
| VSG 21 | 60733 | 100 | PG 21 | 8 | 1,0 | 33 | 11 |
| VSG 29 | 60734 | 100 | PG 29 | 8 | 2,0 | 44 | 12 |
| VSG 36 | 60735 | 25 | PG 36 | 10 | 2,0 | 55 | 15 |
| VSG 42 | 60736 | 25 | PG 42 | 10 | 2,0 | 62 | 16 |
| VSG 48 | 60737 | 25 | PG 48 | 12 | 2,5 | 69 | 16 |

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209